


# LED-Schrankleuchte 24 V, EL1200D24V

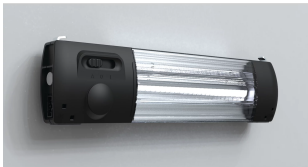

Eine LED-Schrankleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Die werkzeugfreie Montage verkürzt die Montagezeit. Einfache Durchgangsverdrahtung auf Basis eines Plug-and-Play-Systems. 24 V-Gleichstrom-Modell.

## MERKMALE

Beschreibung: LED-Schrankleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Schnelle Montage ohne Werkzeuge dank eines Systems mit Einrasthaken, das für das 25 mm-Lochmuster an Schränken von nVent HOFFMAN entwickelt wurde. Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

## SPEZIFIKATIONEN

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Farbtemperatur:</b>     | 4000K        |
| <b>Farbe:</b>              | Schwarz      |
| <b>Lampentyp:</b>          | LED          |
| <b>Lichtfarbe:</b>         | Neutral weiß |
| <b>Material:</b>           | Kunststoff   |
| <b>Oberfläche:</b>         | Glatt        |
| <b>Betriebstemperatur:</b> | -20 to 55°C  |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Typ Buchse    | Lichtausgang | Strom |
|---------------|------|--------|-------|---------------|--------------|-------|
| EL1200D24V    | 76mm | 315mm  | 48mm  | NA            | 1200lm       | 12W   |
| EL1200M24V    | 76mm | 315mm  | 48mm  | NA            | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS      | 76mm | 364mm  | 48mm  | SCHUKO, Typ F | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-BF   | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ E         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-CH   | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ J         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-GB   | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ G         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-US   | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ B         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200M       | 76mm | 315mm  | 48mm  | NA            | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS      | 76mm | 364mm  | 48mm  | SCHUKO, Typ F | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-BF   | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ E         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-CH   | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ J         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-GB   | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ G         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-US   | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ B         | 1200lm       | 12W   |
| EL900D        | 76mm | 314mm  | 48mm  | NA            | 900lm        | 9W    |
| EL900DS       | 76mm | 364mm  | 48mm  | SCHUKO, Typ F | 900lm        | 9W    |

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Typ Buchse | Lichtausgang | Strom |
|---------------|------|--------|-------|------------|--------------|-------|
| EL900DS-BF    | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ E      | 900lm        | 9W    |
| EL900DS-CH    | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ J      | 900lm        | 9W    |
| EL900DS-GB    | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ G      | 900lm        | 9W    |
| EL900DS-US    | 76mm | 364mm  | 48mm  | Typ B      | 900lm        | 9W    |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**