


Montageplatten | Stromverteilung, MSMPN

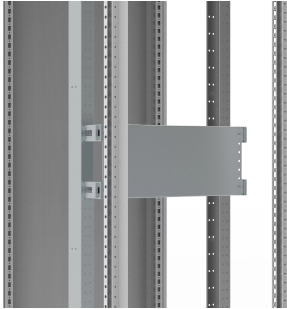

The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.

MERKMALE

Beschreibung: Montageplatte für die Installation von Trennschaltern. Geeignet für Links- und Rechtsanschlüsse.

Material: 1.5 mm galvanisierter Stahl.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Zur Montage am modularen Systemrahmen mit MSMPA01 oder MSMPF01.

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Beschichtet

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Typ	Passend für Gehäusegröße	Plattengröße	Gehäusematerial
MSMPN1008H	10mm	800mm	Horizontale Öffnung	100 x 800mm	96 x 670mm	Baustahl
MSMPN0506	50mm	600mm	Blank	50 x 600mm	496 x 470mm	Baustahl
MSMPN0508	50mm	800mm	Blank	50 x 800mm	496 x 670mm	Baustahl
MSMPN1006	100mm	600mm	Blank	100 x 600mm	96 x 470mm	Baustahl
MSMPN1006H	100mm	600mm	Horizontale Öffnung	100 x 600mm	96 x 470mm	Baustahl
MSMPN1008	100mm	800mm	Blank	100 x 800mm	96 x 670mm	Baustahl
MSMPN1506	150mm	600mm	Blank	150 x 600mm	146 x 470mm	Baustahl
MSMPN1506V	150mm	600mm	Vertikale Öffnung	150 x 600mm	146 x 470mm	Baustahl
MSMPN1508	150mm	800mm	Blank	150 x 800mm	146 x 670mm	Baustahl
MSMPN1508V	150mm	800mm	Vertikale Öffnung	150 x 800mm	146 x 670mm	Baustahl
MSMPN2006	200mm	600mm	Blank	200 x 600mm	196 x 470mm	Baustahl
MSMPN2006V	200mm	800mm	Vertikale Öffnung	200 x 600mm	196 x 470mm	Baustahl
MSMPN2008	250mm	600mm	Blank	200 x 800mm	196 x 670mm	Baustahl
MSMPN2008V	200mm	800mm	Vertikale Öffnung	200 x 800mm	196 x 670mm	Baustahl
MSMPN2506	250mm	600mm	Blank	250 x 600mm	246 x 470mm	Baustahl
MSMPN2506V	250mm	600mm	Vertikale Öffnung	250 x 600mm	246 x 470mm	Baustahl
MSMPN2508	250mm	800mm	Blank	250 x 800mm	246 x 670mm	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Typ	Passend für Gehäusegröße	Plattengröße	Gehäusematerial
MSMPN2508V	250mm	800mm	Vertikale Öffnung	250 x 800mm	246 x 670mm	Baustahl
MSMPN3006	300mm	600mm	Blank	300 x 600mm	296 x 470mm	Baustahl
MSMPN3006V	300mm	600mm	Vertikale Öffnung	300 x 600mm	296 x 470mm	Baustahl
MSMPN3008	300mm	800mm	Blank	300 x 800mm	296 x 670mm	Baustahl
MSMPN3008V	300mm	800mm	Vertikale Öffnung	300 x 800mm	296 x 670mm	Baustahl
MSMPN4006	400mm	600mm	Blank	400 x 600mm	396 x 470mm	Baustahl
MSMPN4006V	400mm	600mm	Vertikale Öffnung	400 x 600mm	396 x 470mm	Baustahl
MSMPN4008	400mm	800mm	Blank	400 x 800mm	396 x 670mm	Baustahl
MSMPN4008V	400mm	800mm	Vertikale Öffnung	400 x 800mm	396 x 670mm	Baustahl
MSMPN4506	450mm	600mm	Blank	450 x 600mm	446 x 470mm	Baustahl
MSMPN4506V	450mm	600mm	Vertikale Öffnung	450 x 600mm	446 x 470mm	Baustahl
MSMPN4508	450mm	800mm	Blank	450 x 800mm	446 x 670mm	Baustahl
MSMPN4508V	450mm	800mm	Vertikale Öffnung	450 x 800mm	446 x 670mm	Baustahl
MSMPN5006	500mm	600mm	Blank	500 x 600mm	496 x 470mm	Baustahl
MSMPN5008	500mm	800mm	Blank	500 x 800mm	496 x 670mm	Baustahl
MSMPN6006	600mm	600mm	Blank	600 x 600mm	596 x 470mm	Baustahl
MSMPN6006V	600mm	600mm	Vertikale Öffnung	600 x 600mm	596 x 470mm	Baustahl
MSMPN6008	600mm	800mm	Blank	600 x 800mm	596 x 670mm	Baustahl
MSMPN6008V	600mm	1000mm	Vertikale Öffnung	600 x 800mm	596 x 670mm	Baustahl
MSMPN6010	600mm	1000mm	Blank	600 x 1000mm	596 x 870mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE