


Kleiner Polycarbonat Klemmenkasten, DPCP

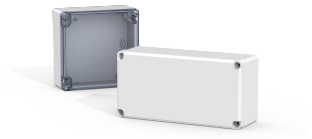

Die Polycarbonat-Klemmenkasten-Baureihe DPCP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die DPCP-Baureihe eignet sich dank ihrer Beständigkeit gegen UV-Strahlung gut für den Innen- und Außenbereich, selbst an Orten mit direktem Sonnenlicht. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE
UKCA
GOST
IP

MERKMALE

Beschreibung: Polycarbonat-Klemmenkästen, halogenfrei, für Außenanwendungen geeignet. Hohe UV-Resistenz. Selbstverlöschend.

Material: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C.

Entflammbarkeit: UL746C 5V.

Schutzart: 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Oberfläche: RAL 7035.

Zertifikate: CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben, Blindstopfen aus Polyamid.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPEZIFIKATIONEN

Farbe: Hellgrau
Material: Polycarbonat
Farbcode: RAL 7035
Oberfläche: Glatt


Table 1/1

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Max. Montagetiefe	Gewicht	Schnelles Schiff
DPCP050504GE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	No
DPCP050504TE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	No
DPCP050704TE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.06kg	No
DPCP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg	No
DPCP080806TE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.13kg	No
DPCP080806GE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg	No
DPCP080809GE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg	No
DPCP080809TE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.16kg	No
DPCP081206TE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.17kg	No
DPCP081606TE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.19kg	No
DPCP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DPCP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DPCP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DPCP081209TE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.21kg	No
DPCP121206TE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.22kg	No
DPCP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg	No

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Max.Montagetiefe	Gewicht	Schnelles Schiff
DPCP081609TE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.26kg	No
DPCP121209TE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.29kg	No
DPCP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg	No
DPCP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg	No
DPCP121609GE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg	No
DPCP121609TE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.36kg	No
DPCP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg	No
DPCP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	No
DPCP122009TE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.42kg	No
DPCP152008TE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.42kg	No
DPCP162409GE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg	No
DPCP162409TE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.61kg	No
DPCP162412TE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.74kg	No
DPCP162412GE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg	No
DPCP233009GE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg	No
DPCP233009TE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.97kg	No
DPCP233011GE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg	No
DPCP233011TE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.11kg	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Auf Wunsch mit transparenter Polycarbonat Abdeckung.

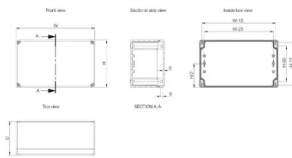

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE