

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



MERKMALE

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)
EL10CPPS	153600	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	10 mm	#3		17 mm
EL12CPPS	153610	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	12 mm	#4	10M	17 mm
EL14CPPS	153620	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	14 mm			22 mm
EL16CPPS	153630	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	16 mm	#5	15M	22 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)
EL18CPPS	153640	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	18 mm			27 mm
EL20CPPS	153650	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	20 mm	#6	20M	27 mm
EL22CPPS	153660	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	22 mm	#7		33 mm
EL25CPPS	153670	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	25 mm	#8	25M	33 mm
EL28CPPS	153680	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	28 mm	#9	30M	37 mm
EL30CPPS	153690	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	30 mm			37 mm
EL32CPPS	153700	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	32 mm	#10		42 mm
EL40CPPS	153710	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	40 mm			52 mm
EL50TCPPS	154970	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	50 mm			64 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Farbe
EL10CPPS	153600	15 mm	Gelb
EL12CPPS	153610	15 mm	Rot
EL14CPPS	153620	15 mm	Grün
EL16CPPS	153630	15 mm	Schwarz
EL18CPPS	153640	15 mm	Weiß

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Farbe
EL20CPPS	153650	15 mm	Gelb
EL22CPPS	153660	18 mm	Blau
EL25CPPS	153670	18 mm	Rot
EL28CPPS	153680	18 mm	Schwarz
EL30CPPS	153690	18 mm	Weiß
EL32CPPS	153700	18 mm	Gelb
EL40CPPS	153710	18 mm	Grün
EL50TCPPS	154970	18 mm	Schwarz

DIAGRAMME

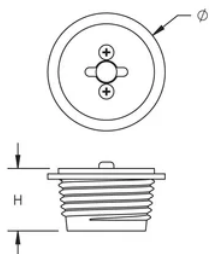

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE