


P14 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design

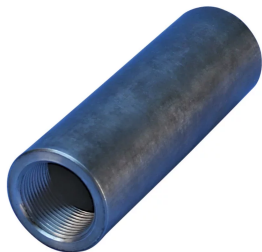

Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

MERKMALE

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche:	Blank
Kupplungseinstellung:	Norm
Material:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Kupplungsgehäuse (CB)	Einführtiefe (BD)
EL10P14LFN	10 mm	#3		25 mm	42mm	18mm
EL12P14LFN	12 mm	#4	10M	25 mm	46mm	19mm
EL14P14LFN	14 mm			25 mm	51mm	21mm
EL16P14LFN	16 mm	#5	15M	30 mm	54mm	24mm

Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Kupplungsgehä use (CB)	Einführtiefe (BD)
EL18P14LFN	18 mm			35 mm	61mm	29mm
EL20P14LFN	20 mm	#6	20M	35 mm	76mm	35mm
EL22P14LFN	22 mm	#7		40 mm	80mm	37mm
EL25P14LFN	25 mm	#8	25M	45 mm	86mm	40mm
EL28P14LFN	28 mm	#9	30M	50 mm	90mm	42mm
EL32P14LFN	32 mm		10M	60 mm	96mm	45mm
EL36P14LFN	36 mm	#11	35M	65 mm	105mm	52mm
EL40P14LFN	40 mm			70 mm	112mm	57mm

Table 2/2


Katalognummer	Gewindegröße (TS)	Stückgewicht
EL10P14LFN	M18	0.12 kg
EL12P14LFN	M18	0.12 kg
EL14P14LFN	M18	0.13 kg
EL16P14LFN	M22	0.2 kg
EL18P14LFN	M24	0.32 kg
EL20P14LFN	M26	0.36 kg
EL22P14LFN	M31	0.49 kg
EL25P14LFN	M34	0.67 kg

Katalognummer	Gewindegröße (TS)	Stückgewicht
EL28P14LFN	M37	0.87 kg
EL32P14LFN	M42	1.41 kg
EL36P14LFN	M46	1.77 kg
EL40P14LFN	M53	2.07 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

 DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE