 


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, European Design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

MERKMALE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPEZIFIKATIONEN

Auslegungsversion: Europäisch (spezielle Werkstoffe)

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)
EL1416PFF	153810	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	14 mm, 16 mm	#5	15M	65 mm
EL1012PFF	153800	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	65 mm
EL2225PFF	153840	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	95 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)
EL2830PFF	153850	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	28 mm, 30 mm	#9	30M	95 mm
EL20PFF	153830	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	20 mm	#6	20M	75 mm
EL18PFF	153820	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	18 mm			75 mm
EL32PFF	153860	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	32 mm	#10		95 mm
EL40PFF	153870	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	40 mm			95 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Farbe
EL1416PFF	153810	15 mm	Schwarz
EL1012PFF	153800	15 mm	Rot
EL2225PFF	153840	18 mm	Rot
EL2830PFF	153850	18 mm	Schwarz
EL20PFF	153830	18 mm	Gelb
EL18PFF	153820	18 mm	Weiß
EL32PFF	153860	18 mm	Gelb
EL40PFF	153870	18 mm	Grün

DIAGRAMME

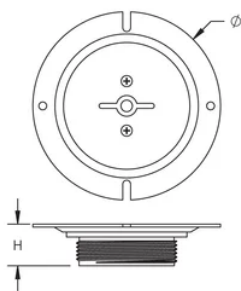

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE