

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

MERKMALE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPEZIFIKATIONEN

Auslegungsversion: Europäisch (spezielle Werkstoffe)

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL1416PPP	153280	14 mm, 16 mm	#5	15M	27 mm	13 mm
EL1012PPP	153240	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	22 mm	13 mm
EL2225PPP	153360	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	41 mm	16 mm
EL18PPP	153310	18 mm			33 mm	16 mm
EL20PPP	153320	20 mm	#6	20M	33 mm	16 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL40PPP	153420	40 mm			64 mm	16 mm
EL2830PPP	153380	28 mm, 30 mm	#9	30M	46 mm	16 mm
EL32PPP	153400	32 mm	#10		52 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
EL1416PPP	153280	Schwarz
EL1012PPP	153240	Rot
EL2225PPP	153360	Rot
EL18PPP	153310	Weiß
EL20PPP	153320	Gelb
EL40PPP	153420	Grün
EL2830PPP	153380	Schwarz
EL32PPP	153400	Gelb

DIAGRAMME

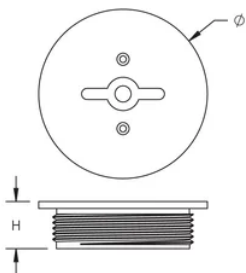

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE