

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterstärke	Leiterbreite	Höhe (H)	Breite (W)	A
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Stückgewicht
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMME

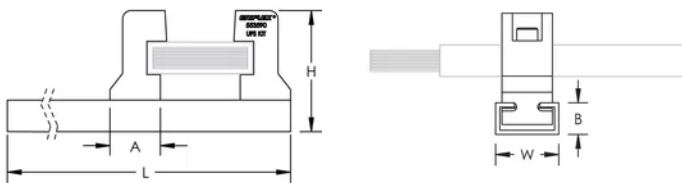

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE