


AMC-Filler-Modul mit Pull-Griff-Mechanik

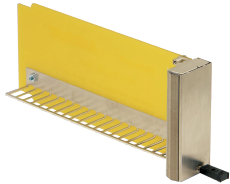

Dieses AdvancedMC-Filler-Modul besteht aus einer Edelstahlfrontplatte ohne LEDs und verfügt über EMV-Dichtungen links und unten. Das Filler-Modul wird mit einer Rastnase aus Kunststoff an der Kartenführung des Chassis befestigt. Das Modul kann verwendet werden, um einen leeren Slot abzudecken, um die EMV-Abschirmung zu gewährleisten und um Luftlecks zu schließen. Diese Filler-Module können für AdvancedMC-Carrier und MicroTCA-Slots verwendet werden. Es ist keine Verriegelungsschiene erforderlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zur Spezifikation AMC.0 R2.0RC1.2

Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet

Griff ziehen, um Baugruppe herauszuziehen

Das optionale Luftleitblech (Luftstrom einstellbar) kann zur Führung des Luftstroms und Verhinderung von Luftkurzschlüssen im Gehäuse verwendet werden

SPEZIFIKATIONEN

Produktfamilie: AdvancedMC

Typ: Filler-Modul

Produkttyp: Systemmodul

Table 1/1

Katalognummer	Auslegungsmerkmal	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
20849-249	Mid-size	Aluminium	Passiviert	1	No

Katalognummer	Auslegungsmerkmal	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
20849-022	Kompakt	Edelstahl		1	No
20849-250	Full-size	Aluminium	Passiviert	1	No
20849-106	Mid-size	Edelstahl		1	No
20849-248	Mid-size	Aluminium	Passiviert	1	No
20849-025	Full-size	Edelstahl		1	No
20849-251	Full-size	Aluminium	Passiviert	1	No
20849-024	Full-size	Edelstahl		1	No
20849-107	Mid-size	Edelstahl		1	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE