


# ATCA Frontplatten-Kit mit Federbelastung

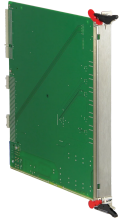

AdvancedTCA Frontplatte für IEA-Griff mit Federkraftunterstützung (Plunger- oder Lever-Style) mit Druckgussstück in Al-Profil oder Edelstahl.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte (verstärkt mit Druckgussendstück)

ATCA-IEA-Griff mit Federkraftunterstützung

EMV-Textildichtung und Befestigungsmaterial

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Breite Gestell:</b> | 6HP         |
| <b>Höhe Gestell:</b>   | 8U          |
| <b>Zubehörtyp:</b>     | Frontplatte |
| <b>Produkttyp:</b>     | Frontplatte |

Table 1/2


| Katalognummer | Material  | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Tiefe (D) |
|---------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 20818-160     | Edelstahl |            | 1                   | Roh               | Roh                  | 1mm       |
| 20818-169     | Aluminium | Passiviert | 1                   | Roh               | Roh                  | 1mm       |

| Katalognummer | Material  | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Tiefe (D) |
|---------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 20818-161     | Edelstahl |            | 1                   | Roh               | Roh                  | 1mm       |
| 20818-170     | Aluminium | Passiviert | 1                   | Roh               | Roh                  | 1mm       |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe (H) | Breite (W) | Schnelles Schiff |
|---------------|----------|------------|------------------|
| 20818-160     | 323.15mm | 28.95mm    | No               |
| 20818-169     | 323.15mm | 28.95mm    | No               |
| 20818-161     | 323.15mm | 28.95mm    | No               |
| 20818-170     | 323.15mm | 28.95mm    | No               |

## DIAGRAMME

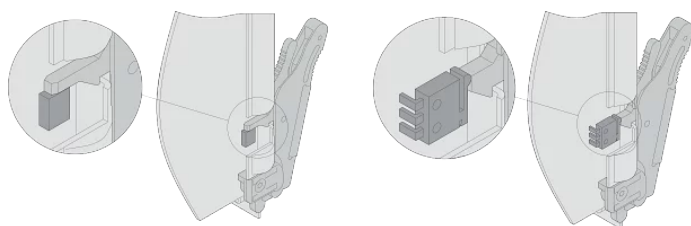

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**