


EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträger Bausatz für Backplane, leicht, ungeschirmt, 3 HE, 235 mm

KATALOGNUMMER

24564-132

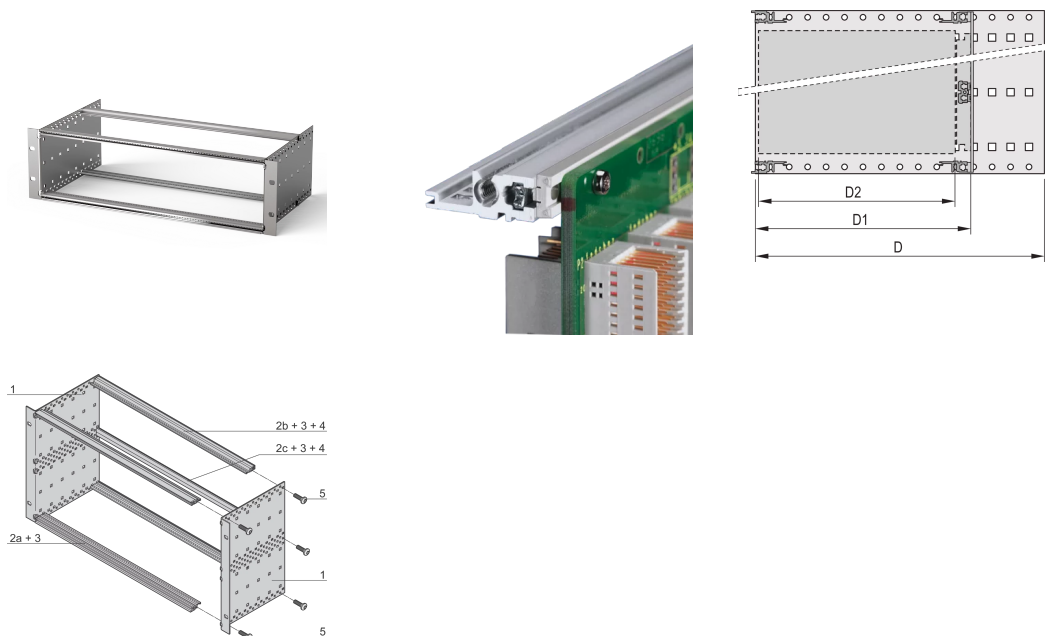

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplanemontage, Ausführung Light

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („leicht“) mit integrierten 19“-Befestigungswinkeln

Modulschiene Typ „light“

Aluminium

Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Einbaulast bis 7,5 kg

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Tiefe: 235mm

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm

Griff enthalten: Nein

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 7.5kg

Gross Weight: 1.083kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Baugruppenträger ist nicht für Schirmung vorbereitet, Nachrüstung für Schutzart IP20 möglich

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE