

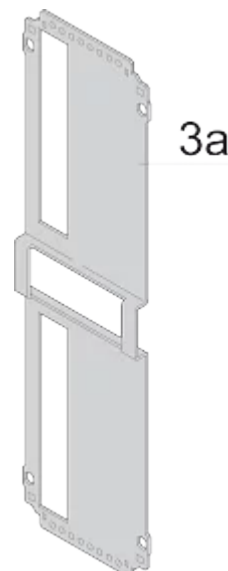
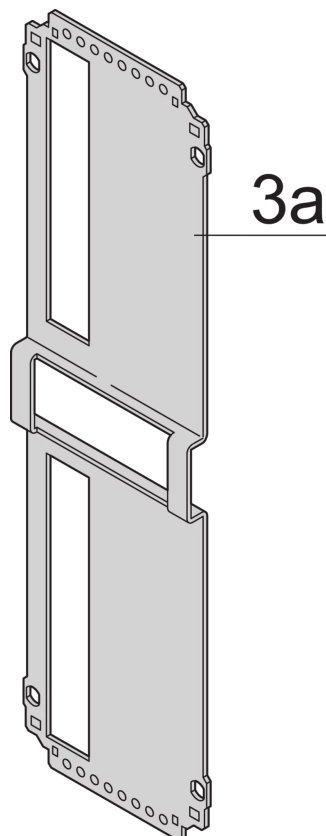
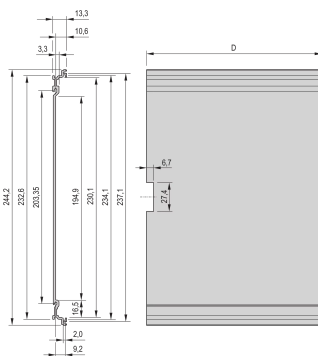


Kassettenbausatz PRO, geschirmt, Deckblech perforiert, Ausbruch in der Rückwand für 1 Steckverbinder, 6 HE, 21 TE, 227 mm

KATALOGNUMMER

24813-771

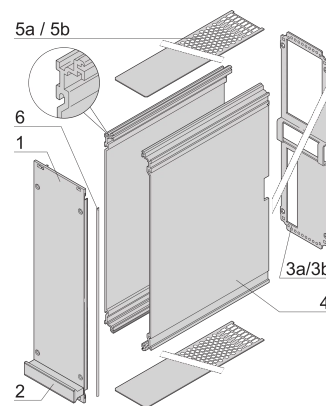

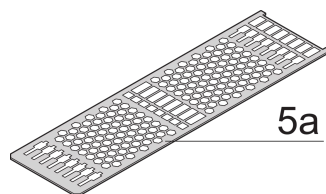

Schützt eine Leiterplatte vor mechanischer Beschädigung und entlädt elektrostatische Aufladung; für Europakartenformate; mit Platte mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder kombinieren.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftstrom ca. 60 %)

Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder (nach EN 60603-2, DIN 41612, Bauform: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Breite Gestell: 21HP

Tiefe (D): 227mm

Grifftyp: Trapezförmig

Anzahl Verpackungen: 1

Typ EMV-Dichtung: Textil

Rückwandtyp: Ausbruch einzelner Steckverbinder

Abdeckblechtyp: Abdeckblech mit Perforation für Führungsschienen

Frontbeschichtung: Eloxier

Oberfläche Rückseite: Leitend

Kühlung: Perforiert

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxier; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Kassette

Typ: Rahmentyp-Steckbaugruppen PRO


Net Weight: 1.55kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für die Montage weiterer Platinen ohne rückseitigen Verbinder, Führungsschiene (Art.-Nr. 24812-301) und 'Platinenbefestigung ab Nut 2' (Art.-Nr. 24812-301 + Schraube Art.-Nr. 24560-178) werden benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalterungen und Boardbefestigung für Slot 1 und einen Slot 2 sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Führungsschienen bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

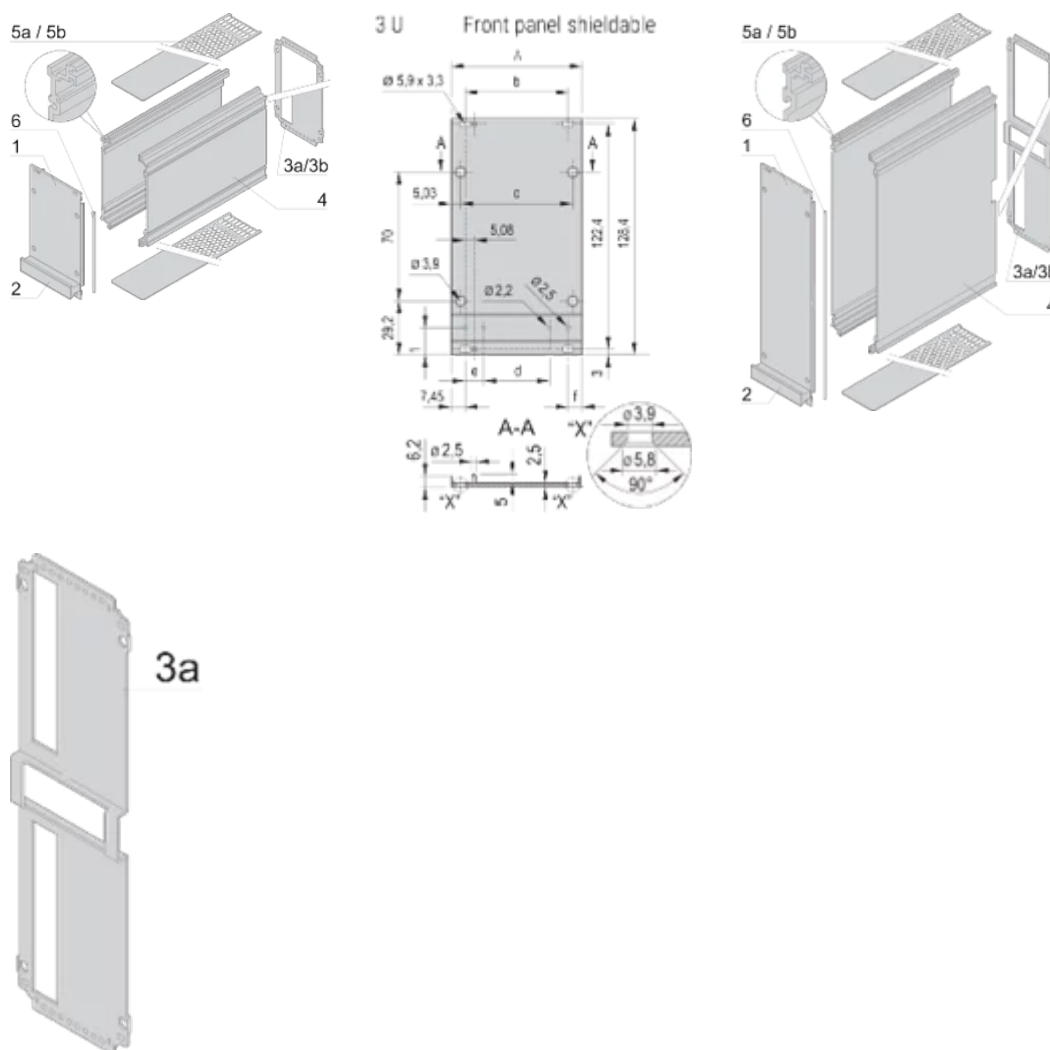

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE