


Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL, IET, Typ 2, 3 HE, 12 TE, 0,1-Zoll Offset

KATALOGNUMMER

30848-432

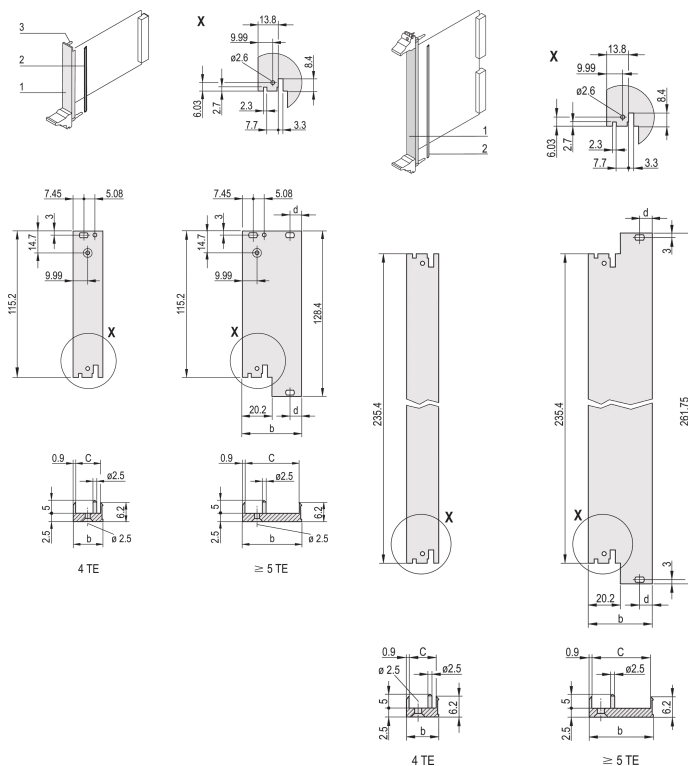

Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Er kann mit dem IEL- und IET-Griff oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden, Leiterplattenmontage = 0,1 Zoll versetzt. (Offset)

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE

Frontplatte, 3 HE

Zentrierpin eingepresst, Stahl rostfrei

Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung

Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff

Für frontseitige Montage, Leiterplattenbefestigung mit 0,1" Versatz (Offset)

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 12HP

Anzahl Verpackungen: 1

Zubehörtyp: Frontplatte

Grifftyp: IEL; IET

Befestigung: Anschraubbare Front mit 0,1 Zoll Versatz

Typ EMV-Dichtung: Textil

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

Tiefe: 2.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe: 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Höhe Gestell: 3U

Typ: Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)

Breite: 60.6mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Profildichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE