


EuropacPRO Abdeckblech, Universal

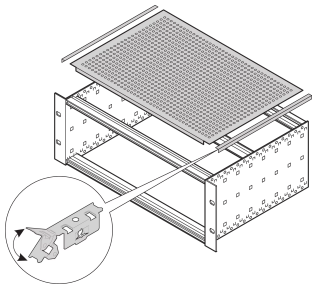

Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann verwendet werden, wenn nicht standardisierte Boards in den Baugruppenträger eingebaut werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Abschirmung erfolgt durch optionale EMV-Edelstahl-Dichtungen, zwischen Abdeckplatte und Seitenwand

Für variable Positionierung der Modulschienen bei z. B. Leiterplatte mit Sonderformaten

Perforationsgrad 58 %

Einsatz bei allen Modulschienen möglich

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Abdeckblech
Produktfamilie:	EuropacPRO
Oberfläche:	Passiviert
Passt zu:	Baugruppenträger
Typ:	Universell

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24560-031	42HP	175mm	2	Paar	No

Katalognummer	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24560-032	42HP	235mm	2	Paar	No
24560-041	63HP	175mm	2	Paar	No
24560-033	42HP	295mm	2	Paar	No
24560-042	63HP	235mm	2	Paar	No
24560-051	84HP	175mm	2	Paar	No
24560-043	63HP	295mm	2	Paar	No
24560-052	84HP	235mm	2	Paar	No
24560-053	84HP	295mm	2	Paar	No
24560-054	84HP	355mm	2	Paar	No
24560-055	84HP	415mm	2	Paar	No
24560-056	84HP	475mm	2	Paar	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Darüber hinaus sind 4 Kontaktstreifen pro Baugruppenträger erforderlich, um die Abdeckung auf der Modulschiene zu befestigen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE