


EuropacPRO Montageplatte zur Verwendung mit Deckblechen

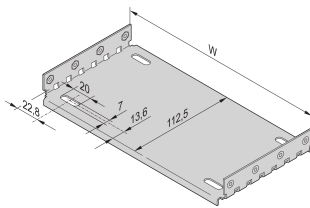

Montageplatte zur Verwendung mit Deck- und Bodenblechen zur Installation und Befestigung schwerer Komponenten. Montageplatten in voller Breite (so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse) werden an den Seitenwänden befestigt. Die Montageplatten in Teilbreite werden mit Hilfe einer Montageleiste an der Seitenwand und der Modulschiene befestigt.

Führungsschienen Typ "verstärkt mit Unterzug" sowie 4,4 Zoll Führungsschienen können nicht verwendet werden. Deck und Bodenbleche, die in die Nut der Modulschiene Typ (Typ L) eingeschoben werden, können nicht in Verbindung mit der Montageplatte verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zum Einbau und Befestigung schwerer Ausbauteile

Anschlussplatte, volle Breite: Die Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse (z.B. 84 TE) und wird an den Seitenwänden befestigt

Die Montage einer Führungsschiene am ersten und letzten Slot ist möglich

Zusätzlich zur Montageplatte können auch EMV-Deck- und Bodenbleche am Baugruppenträger montiert werden

Führungsschienen Typ "verstärkt mit Unterzug" sowie 4,4" können nicht verwendet werden

Die Montage einer Führungsschiene am ersten und letzten Steckplatz ist möglich

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Produktfamilie:	EuropacPRO
Produkttyp:	Montageplatte
Passt zu:	Baugruppenträger

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Breite	Zertifizierung	Schnelles Schiff
34563-004	84HP	1	112.5mm	431.35mm	RoHS	No
34563-019	63HP	1	172.5mm	324.67mm	RoHS	No
34563-014	42HP	1	172.5mm	217.99mm	RoHS	No
34563-009	28HP	1	172.5mm	146.88mm	RoHS	No
34563-003	63HP	1	112.5mm	324.67mm	RoHS	No
34563-002	42HP	1	112.5mm	217.99mm	RoHS	No
34563-001	28HP	1	112.5mm	146.88mm	RoHS	No
34563-024	84HP	1	172.5mm	431.35mm	RoHS	No
34563-044	84HP	1	412.5mm	431.35mm		No
34563-042	84HP	1	352.5mm	431.35mm		No
34563-028	84HP	1	292.5mm	431.35mm		No
34563-026	84HP	1	232.5mm	431.35mm		No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE