


EuropacPRO Rückhaube für EMV-Dichtung aus Edelstahl

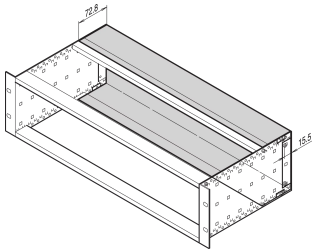

Die Rückhaube wird als geschirmte hintere Begrenzung genutzt und benötigt 60 mm Platz. Wenn also die Rückhaube verwendet wird, muss die Seitenwandtiefe 60 mm größer als die Board-Tiefe sein. Der Kontakt von der Rückhaube zu den Modulschienen erfolgt durch den Edelstahl-Kontaktstreifen für das Abdeckblech. Dadurch sind keine zusätzlichen EMV-Dichtungen erforderlich. Die Rückhaube kann nicht gleichzeitig mit dem hinteren Eckprofil verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Rückhaube wird als geschirmte hintere Begrenzung genutzt. Die Rückhaube benötigt 60 mm Platz. Wenn also die Rückhaube verwendet wird, muss die Seitenwandtiefe 60 mm größer als die Board-Tiefe sein. Beispiel: Bei einer Kartentiefe von 160 mm wird eine Seitenwand (mit Rückhaube) von 235 mm (175 mm + 60 mm) verwendet

Der Kontakt von der Rückhaube zu den Modulschienen erfolgt durch den Edelstahl-Kontaktstreifen für das Abdeckblech. Dadurch sind keine zusätzlichen EMV-Dichtungen erforderlich

Die Rückhaube kann nicht gleichzeitig mit dem hinteren Eckprofil verwendet werden

Bei EMV-Abschirmung bitte EMV-Dichtung für Modulschiene separat bestellen

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Abdeckung
Produktfamilie:	EuropacPRO
Oberfläche:	Passiviert
Typ:	Hintere Haube
Passt zu:	Baugruppenträger

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
34561-752	3U	84HP	1	No
34561-763	6U	63HP	1	No
34561-750	3U	42HP	1	No
34561-764	6U	84HP	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Benötigte Anzahl an Schrauben pro Rückhaube: 3 HE Baugruppenträger 10 Schrauben; 6 HE Baugruppenträger 16 Schrauben.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE