


Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm

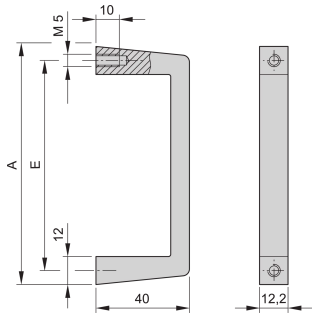

Der Griff kann an einem Baugruppenträger oder einer 19"-Frontplatte montiert werden. Erhältlich mit transparenter oder schwarz eloxierter Oberfläche. Die Griffe werden von der Rückseite verschraubt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar

Anschraubung erfolgt von der Rückseite

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Produktfamilie:	EuropacPRO
Produkttyp:	Griff
Passt zu:	Baugruppenträger

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Farbe	Drehmoment
10501-116	1U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	
10501-016	2U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Farbe	Drehmoment
10501-004	2U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	
10501-025	2U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	
10501-005	3U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	2.4N·m
10501-020	3U	Eloxiert	1	Abgewinkelter Griff	Silber	2.4N·m
10501-026	3U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	2.4N·m
10501-006	4U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	
10501-018	4U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	2.4N·m
10501-021	4U	Eloxiert	1	Abgewinkelter Griff	Silber	2.4N·m
10501-027	4U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	
10501-007	5U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	
10501-028	5U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	
10501-022	6U	Eloxiert	1	Abgewinkelter Griff	Silber	2.4N·m
10501-008	6U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	2.4N·m
10501-029	6U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	2.4N·m

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
10501-116	No
10501-016	No
10501-004	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
10501-025	No
10501-005	No
10501-020	No
10501-026	No
10501-006	No
10501-018	No
10501-021	No
10501-027	No
10501-007	No
10501-028	No
10501-022	No
10501-008	No
10501-029	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE