

EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, - 40 bis +70 °C



EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die EMV-Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt

Die Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19-Zoll- Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt den leitfähigen Anschluss zu den U- Frontplatten her

Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe
Produkttyp:	Abschirmungs-Kit
Material:	Thermoplastisches Elastomer

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Entflammbarkeitsklasse
---------------	--------------	---------------------	-----------	----------	------------	------------------------

21101-978	5U	10				
21101-857	2U	10	1.62mm	52mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-853	3U	10	1.62mm	97mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-858	4U	10				
21101-854	3U	100	1.62mm	97mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-855	6U	10	1.62mm	232mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-856	6U	100	1.62mm	232mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-904	9U	100				
21101-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	3.8mm	UL® 94V-0


Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
21101-978	No
21101-857	No
21101-853	No
21101-858	No
21101-854	No
21101-855	No
21101-856	No
21101-904	No
21101-859	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zur Schirmung der Frontplatten sind EMV-Dichtungen (Textil) erforderlich.

DIAGRAMME

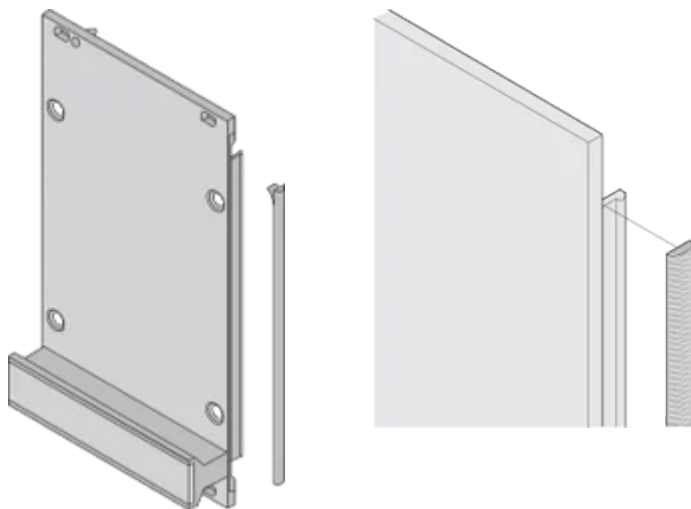

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE