


Frontplatten, Flach, schirmbar (Textildichtung), Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

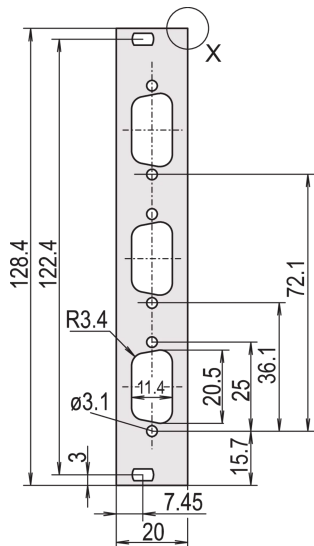

Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder.
Abschirmbar für EMV-Dichtung aus Edelstahl.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei)

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig

SPEZIFIKATIONEN

Höhe Gestell:	3U
Breite Gestell:	4HP
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte
30118-353	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 25
30118-352	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 15
30118-350	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 25
30118-351	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(2) 9
30118-354	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(3) 9
30118-348	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 9
30118-349	1	Anschraubbare Front	Edelstahl EMV	Eloxiert	Leitend	(1) 15

Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
30118-353	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-352	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-350	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-351	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-354	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No
30118-348	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelleschiff
30118-349	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

EMV-Edelstahldichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME

