


# Frontplatten, Flach, ungeschirmt, Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

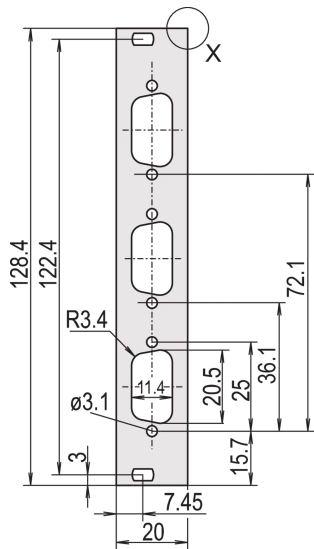

Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder.  
Ungeschirmte Ausführung

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Ungeschirmte Ausführung

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Höhe Gestell:</b>   | 3U                   |
| <b>Breite Gestell:</b> | 4HP                  |
| <b>Material:</b>       | Aluminium            |
| <b>Oberfläche:</b>     | Eloxiert; Passiviert |
| <b>Zubehörtyp:</b>     | Frontplatte          |
| <b>Produkttyp:</b>     | Frontplatte          |

**Typ:** Frontplatte ohne Griff

Table 1/2

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Anzahl der Stifte | Behandelte Kanten |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 30118-346     | 1                   | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Leitend              | (2) 25            | Nein              |
| 30118-347     | 1                   | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Leitend              | (3) 9             | Nein              |
| 30118-344     | 1                   | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Leitend              | (2) 9             | Nein              |
| 30118-345     | 1                   | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Leitend              | (2) 15            | Nein              |
| 30118-342     | 1                   | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Leitend              | (1) 15            | Nein              |
| 30118-343     | 1                   | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Leitend              | (1) 25            | Nein              |
| 30118-341     | 1                   | Anschraubbare Front | Eloxiert          | Leitend              | (3) 9             | Nein              |

Table 2/2

| Katalognummer | Entspricht                       | Tiefe (D) | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Breite (W) | Schnelles Schiff |
|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------|------------|------------------|
| 30118-346     | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  | 19.98mm    | No               |
| 30118-347     | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  | 19.98mm    | No               |
| 30118-344     | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  | 19.98mm    | No               |
| 30118-345     | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  | 19.98mm    | No               |
| 30118-342     | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  | 19.98mm    | No               |
| 30118-343     | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  | 19.98mm    | No               |

| Katalognummer | Entspricht                             | Tiefe (D) | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Breite (W) | Schnelleschiff |
|---------------|----------------------------------------|-----------|---------------|----------|------------|----------------|
| 30118-341     | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  | 19.98mm    | No             |


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## DIAGRAMME

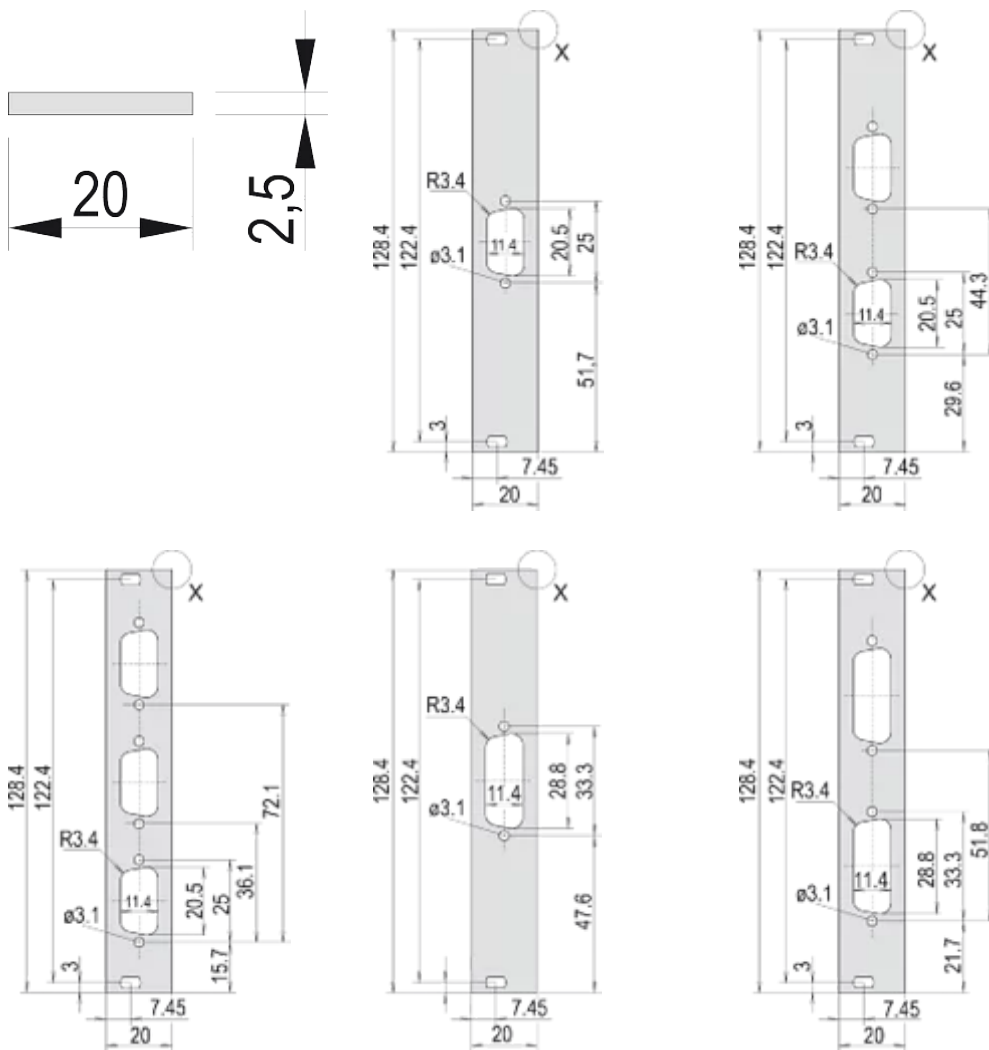

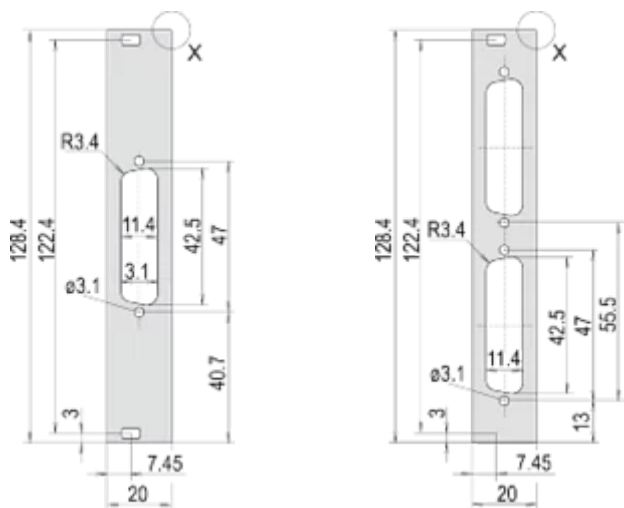

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**