


# Führungsschiene Mehrteilig, Aluminium/Kunststoff-Profil in der Mitte

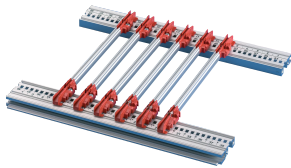

Führungsschienen Mittelteil für individuelle mehrteilige Führungsschienen aus Kunststoff oder Aluminiumprofil. Geeignet für Endstücke vom Typ Standard, Zubehör, 4,4-Zoll und Endstücke mit Codierung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Mittelteil zur Montage von Führungsschienen mit 2 mm Nutbreite

2 Kunststoffendstücke sind erforderlich; diese werden auf beide Enden des mittleren Profils aufgeschoben

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

## SPEZIFIKATIONEN

**Produktfamilie:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

**Produkttyp:** Führungsschiene

**Typ:** Mittelteil

Table 1/2

Katalognummer	Material	Farbe	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Farbcode
34560-891	Aluminium	Silber	1	160mm	2	

Katalognummer	Material	Farbe	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Farbcode
34560-892	Aluminium	Silber	1	220mm	2	
34560-893	Aluminium	Silber	1	280mm	2	
34560-900	Aluminium	Silber	1	1000mm	2	
34564-891	PVC	Grau	1	160mm	2	RAL 7035
34564-892	PVC	Grau	1	220mm	2	RAL 7035
34564-893	PVC	Grau	1	280mm	2	RAL 7035
34564-900	PVC	Grau	1	1000mm	2	RAL 7035

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Passt zu	Schnelles Schiff
34560-891	Eloxiert	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	No
34560-892	Eloxiert	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	No
34560-893	Eloxiert	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	No
34560-900	Eloxiert	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	No
34564-891		Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	No
34564-892		Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	No
34564-893		Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	No
34564-900		Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in der Lieferlosgröße (LLG). Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Eine Führungsschiene besteht aus einem Paar Kopfstücken und einem Profilstück.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**