


Novastar 19-Zoll Winkelprofil

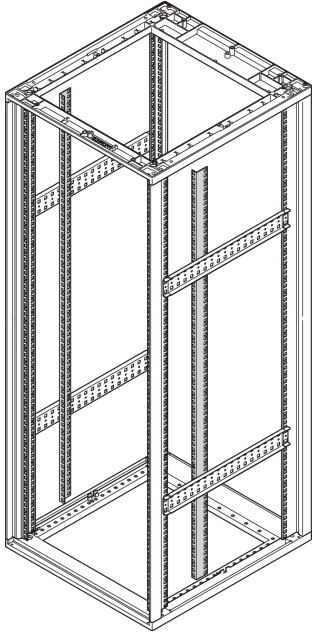

Novastar 19-Zoll Winkelprofilset mit einer Tragfähigkeit von 400 kg, gewährleistet eine einfache Montage von 19-Zoll Komponenten an Tiefenstreben.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur vertieften Installation von 19-Zoll-Komponenten

Zur Montage an Tiefenstreben (25 mm Raster)

Traglast 400 kg

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Winkelprofil

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Höhe
27230-172	6U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	267.1mm
27230-173	9U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	400.45mm
27230-174	12U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	533.8mm
27230-175	16U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	711.6mm
27230-176	20U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	889.4mm
27230-177	25U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1111.65mm
27230-197	29U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1291mm
27230-178	34U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1511.7mm
27230-179	38U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1689.5mm
27230-180	43U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1911.75mm
27230-181	47U	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	2089.55mm

Table 2/2

Katalognummer	Verpackungseinheit	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
27230-172	Paar	RoHS	No
27230-173	Paar	RoHS	No
27230-174	Paar	RoHS	No
27230-175	Paar	RoHS	No
27230-176	Paar	RoHS	No

Katalognummer	Verpackungseinheit	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
27230-177	Paar	RoHS	No
27230-197			No
27230-178	Paar	RoHS	No
27230-179	Paar	RoHS	No
27230-180	Paar	RoHS	No
27230-181	Paar	RoHS	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE