

# Frontplatte für Griff Form 1



Flache Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines trapezförmigen Aushebegriiffs der Form 1. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte, ungeschirmt

Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Material:</b>   | Aluminium                              |
| <b>Oberfläche:</b> | Eloxiert; Passiviert                   |
| <b>Zubehörtyp:</b> | Frontplatte                            |
| <b>Produkttyp:</b> | Frontplatte                            |
| <b>Typ:</b>        | Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe) |

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp          | Befestigung         | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 30847-659     | 3U           | 4HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-660     | 3U           | 5HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp          | Befestigung         | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 30847-661     | 3U           | 6HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-662     | 3U           | 7HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-663     | 3U           | 8HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-664     | 3U           | 10HP           | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-665     | 3U           | 12HP           | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-666     | 6U           | 4HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-667     | 6U           | 5HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-668     | 6U           | 6HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-669     | 6U           | 7HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-670     | 6U           | 8HP            | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-671     | 6U           | 10HP           | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |
| 30847-672     | 6U           | 12HP           | 1                   | Trapezform, Typ 1 | Anschraubbare Front | Eloxiert          |

Table 2/3

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | Tiefe (D) | EMV-Schirmung | Höhe (H) |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 30847-659     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  |
| 30847-660     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  |
| 30847-661     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | Tiefe (D) | EMV-Schirmung | Höhe (H) |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 30847-662     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  |
| 30847-663     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  |
| 30847-664     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  |
| 30847-665     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 128.4mm  |
| 30847-666     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 261.8mm  |
| 30847-667     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 261.8mm  |
| 30847-668     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 261.8mm  |
| 30847-669     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 261.8mm  |
| 30847-670     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 261.8mm  |
| 30847-671     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 261.8mm  |
| 30847-672     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | Nein          | 261.8mm  |


Table 3/3

| Katalognummer | Breite (W) | Schnelles Schiff |
|---------------|------------|------------------|
| 30847-659     | 20mm       | No               |
| 30847-660     | 25mm       | No               |
| 30847-661     | 30.1mm     | No               |

| Katalognummer | Breite (W) | Schnelles Schiff |
|---------------|------------|------------------|
| 30847-662     | 35.2mm     | No               |
| 30847-663     | 40.3mm     | No               |
| 30847-664     | 50.5mm     | No               |
| 30847-665     | 60.6mm     | No               |
| 30847-666     | 20mm       | No               |
| 30847-667     | 25mm       | No               |
| 30847-668     | 30.1mm     | No               |
| 30847-669     | 35.2mm     | No               |
| 30847-670     | 40.3mm     | No               |
| 30847-671     | 50.5mm     | No               |
| 30847-672     | 60.6mm     | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

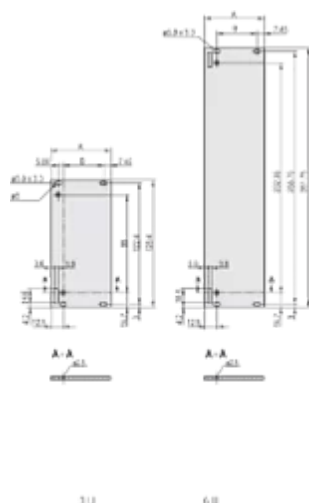

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**