


# Varistar CP Schwerlastquerträger für seismischen Rahmen

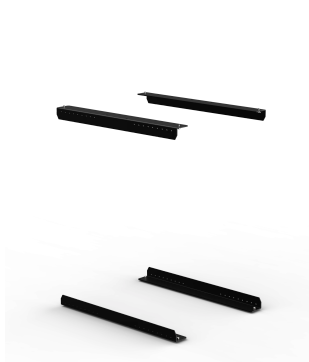

Seitliche Tiefenstrebe zur Stütze von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Schrank für eine statische Last von 1600 kg. Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene in 25 mm-Abständen.

## MERKMALE

Seitliche Tiefenstrebe zur Stütze von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten verstärkten Schrank für eine statische Last von 1600 kg

Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene im 25 mm-Raster.

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Passt zu    | Material | Oberfläche        | Farbe       | Farbcode | Tiefe  |
|---------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|--------|
| 24630-155     | Varistar CP | Stahl    | Pulverbeschichtet | Schwarzgrau | RAL 7021 | 1000mm |
| 24630-154     | Varistar CP | Stahl    | Pulverbeschichtet | Schwarzgrau | RAL 7021 | 900mm  |
| 24630-152     | Varistar CP | Stahl    | Pulverbeschichtet | Schwarzgrau | RAL 7021 | 600mm  |
| 24630-153     | Varistar CP | Stahl    | Pulverbeschichtet | Schwarzgrau | RAL 7021 | 800mm  |

Table 2/2

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Verpackungseinheit | Schnelles Schiff |
|---------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 24630-155     | 4                   | Paar               | No               |

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Verpackungseinheit | Schnelles Schiff |
|---------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 24630-154     | 4                   | Paar               | No               |
| 24630-152     | 4                   | Paar               | No               |
| 24630-153     | 4                   | Paar               | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**