

# Fence Clamp, One Conductor

## Power Utilities



### CARACTERÍSTICAS

Theft-deterrent appearance

Stainless steel hardware included

Tin plating minimizes the risk of corrosion

The clamp accepts the conductor either in parallel or at right angles to the pipe


### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamaño de poste de cerca, nominal | Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø) |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| FC073              | 1 1/2"                            | 48 mm                                         |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.

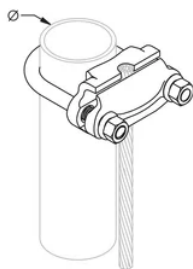

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**