

Fence Clamp, One Conductor

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Theft-deterrent appearance

Stainless steel hardware included

Tin plating minimizes the risk of corrosion

The clamp accepts the conductor either in parallel or at right angles to the pipe

ESPECIFICACIONES


Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)
FC073	1 1/2"	48 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.

DIAGRAMAS

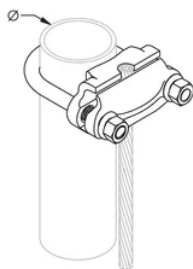

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.