


# Ángulos para rack ProTek roscados, 56.00, 32 U, de acero, chapado

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

#### PTRA60T

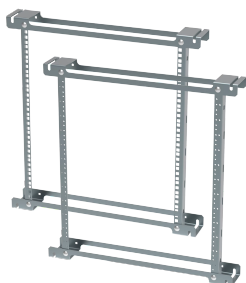

Los ángulos para rack ProTek admiten equipos para rack de 19 pulg. en el producto ProTek de bisagra simple y doble. Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

### CARACTERÍSTICAS

El soporte de ángulos para rack ProTek 19 en equipos para rack en el producto ProTek de bisagra simple y doble.

Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 23778

Altura: 1422mm

Material: Acero suave

Acabado: Zinc plateado

Espesor: 2.66mm

Tipo de taladro: Golpeado

Unidades de rack: 32U

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.