


Ojal pequeño de placa de montaje para entrada de cables, conectada, CCFGS

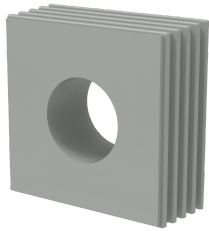

CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

0

Everything mounted from the outside of the enclosure

The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options

The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work

No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided

The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444

For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays

The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable

The CCFGS is first placed around the cable and then inserted into the cable gland

Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCFGS15	58352	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS14	58351	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS12	58348	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS13	58349	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS10	58346	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS11	58347	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS8	58344	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS9	58345	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS6	58342	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS7	58343	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS2	58337	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS4	58339	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS5	58341	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS015	58336	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGS3	58338	20.3mm	20.3mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGSB	58335	20.3mm	20mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.