


# Espaciador metálico DMH

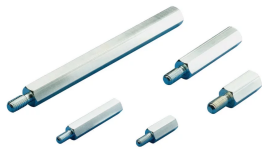

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para hacer placas, protecciones o perfiles más altos

Macho-hembra que permiten un montaje estable

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrolgalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de rosca (TS) | Longitud de rosca (TL) | Profundidad de rosca (TD) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| DMH-M4X10          | 561560             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 10mm         | 7 mm        |
| DMH-M4X15          | 561570             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 15mm         | 7 mm        |
| DMH-M4X20          | 561580             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 20mm         | 7 mm        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de rosca (TS) | Longitud de rosca (TL) | Profundidad de rosca (TD) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| DMH-M4X25          | 561590             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 25mm         | 7 mm        |
| DMH-M4X30          | 561600             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 30mm         | 7 mm        |
| DMH-M4X35          | 561610             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 35mm         | 7 mm        |
| DMH-M4X40          | 561620             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 40mm         | 7 mm        |
| DMH-M5X15          | 561660             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 15mm         | 8 mm        |
| DMH-M5X20          | 561670             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 20mm         | 8 mm        |
| DMH-M5X25          | 561680             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 25mm         | 8 mm        |
| DMH-M5X30          | 561690             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 30mm         | 8 mm        |
| DMH-M5X35          | 561700             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 35mm         | 8 mm        |
| DMH-M6X15          | 561760             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 15mm         | 10 mm       |
| DMH-M6X20          | 561770             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 20mm         | 10 mm       |
| DMH-M4X50          | 561630             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 50mm         | 7 mm        |
| DMH-M4X60          | 561640             | M4                   | 8mm                    | 10mm                      | 60mm         | 7 mm        |
| DMH-M5X40          | 561710             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 40mm         | 8 mm        |
| DMH-M5X50          | 561720             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 50mm         | 8 mm        |
| DMH-M6X30          | 561780             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 30mm         | 10 mm       |
| DMH-M5X60          | 561730             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 60mm         | 8 mm        |
| DMH-M5X70          | 561740             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 70mm         | 8 mm        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de rosca (TS) | Longitud de rosca (TL) | Profundidad de rosca (TD) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| DMH-M5X80          | 561750             | M5                   | 10mm                   | 10mm                      | 80mm         | 8 mm        |
| DMH-M6X40          | 561790             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 40mm         | 10 mm       |
| DMH-M6X50          | 561800             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 50mm         | 10 mm       |
| DMH-M6X60          | 561810             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 60mm         | 10 mm       |
| DMH-M6X70          | 561820             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 70mm         | 10 mm       |
| DMH-M6X80          | 561830             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 80mm         | 10 mm       |
| DMH-M6X100         | 561850             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 100mm        | 10 mm       |
| DMH-M6X90          | 561840             | M6                   | 10mm                   | 10mm                      | 90mm         | 10 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| DMH-M4X10          | 561560             | 0 kg            |
| DMH-M4X15          | 561570             | 0.01 kg         |
| DMH-M4X20          | 561580             | 0.01 kg         |
| DMH-M4X25          | 561590             | 0.01 kg         |
| DMH-M4X30          | 561600             | 0.01 kg         |
| DMH-M4X35          | 561610             | 0.01 kg         |
| DMH-M4X40          | 561620             | 0.01 kg         |
| DMH-M5X15          | 561660             | 0.01 kg         |
| DMH-M5X20          | 561670             | 0.01 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| DMH-M5X25          | 561680             | 0.01 kg         |
| DMH-M5X30          | 561690             | 0.01 kg         |
| DMH-M5X35          | 561700             | 0.01 kg         |
| DMH-M6X15          | 561760             | 0.01 kg         |
| DMH-M6X20          | 561770             | 0.01 kg         |
| DMH-M4X50          | 561630             | 0.02 kg         |
| DMH-M4X60          | 561640             | 0.02 kg         |
| DMH-M5X40          | 561710             | 0.02 kg         |
| DMH-M5X50          | 561720             | 0.02 kg         |
| DMH-M6X30          | 561780             | 0.02 kg         |
| DMH-M5X60          | 561730             | 0.03 kg         |
| DMH-M5X70          | 561740             | 0.03 kg         |
| DMH-M5X80          | 561750             | 0.03 kg         |
| DMH-M6X40          | 561790             | 0.03 kg         |
| DMH-M6X50          | 561800             | 0.03 kg         |
| DMH-M6X60          | 561810             | 0.04 kg         |
| DMH-M6X70          | 561820             | 0.04 kg         |
| DMH-M6X80          | 561830             | 0.05 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| DMH-M6X100         | 561850             | 0.06 kg         |
| DMH-M6X90          | 561840             | 0.06 kg         |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**