

Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre



FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites tubulaires stationnaires en cuivre non isolées

Permet les passages de canalisation près du plafond ou des murs

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 25), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Fonte

Finition: Cuivre électroplqué

Table 1/1


Référence catalogue	Taille du tube en cuivre	Diamètre extérieur (OD)	A	B	Charge statique
4560050CP	1/2"	15.9 mm	28.57 mm	9.53 mm	800N
4560075CP	3/4"	22.2 mm	34.92 mm	9.53 mm	800N
4560100CP	1"	28.6 mm	41.27 mm	9.53 mm	800N
4560125CP	1 1/4"	34.9 mm	47.62 mm	9.53 mm	800N
4560150CP	1 1/2"	41.3 mm	53.98 mm	9.53 mm	800N

Référence catalogue	Taille du tube en cuivre	Diamètre extérieur (OD)	A	B	Charge statique
4560200CP	2"	54 mm	66.67 mm	9.53 mm	800N
4560250CP	2 1/2"	66.7 mm	85.72 mm	15.88 mm	800N
4560300CP	3"	79.4 mm	98.42 mm	15.88 mm	800N
4560400CP	4"	104.8 mm	127 mm	15.88 mm	800N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Boulon et rivet sont en acier carbone.

DIAGRAMMES

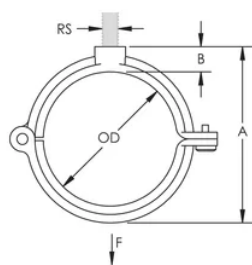

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

