

Cheville d'ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid



Les chevilles d'ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid sont une méthode idéale pour installer des points d'ancrage sur toiture afin de sécuriser les équipements. Cette solution crée une connexion imperméable à la membrane d'étanchéité et fournit une protection de la membrane supérieure comparée aux solutions classiques de chevillage et autres méthodes de lestage qui peuvent entraîner l'annulation de sa garantie. Les chevilles d'ancrage sont disponibles avec des pièces de membrane d'étanchéité en TPO, PVC et EPDM monocouche, ainsi qu'en asphalte modifié.

FONCTIONS

Les chevilles requièrent une profondeur d'ancrage minimum dans la membrane d'étanchéité

Le système préserve la garantie du fabricant sur la membrane de toiture

Utiliser le même matériau que celui de la membrane d'étanchéité permet un meilleur résultat, plus esthétique

L'installation crée une connexion imperméable, évitant l'infiltration d'eau et l'endommagement de la structure

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Fabricant de la membrane	Couleur	Diamètre (Ø)	Taille de trou (HS)	Largeur (W)
CRAU24EB1C	Caoutchouc EPDM-SBR	CARLISLE®	Noir	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24EB1CR 2	Caoutchouc EPDM-SBR	CARLISLE®	Noir	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24PW3J	Polychlorure de vinyle	JOHNS MANVILLE®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24PW3JR 2	Polychlorure de vinyle	JOHNS MANVILLE®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24PW8S	Polychlorure de vinyle	SIKA SARNAFIL®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm


Référence catalogue	Matériau	Fabricant de la membrane	Couleur	Diamètre (Ø)	Taille de trou (HS)	Largeur (W)
CRAU24PW8SR 2	Polychlorure de vinyle	SIKA SARNAFIL®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24TW1C	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	CARLISLE®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24TW1CR 2	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	CARLISLE®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24TW2F	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	FIRESTONE®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24TW2FR 2	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	FIRESTONE®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24TW3J	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	JOHNS MANVILLE®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24TW3JR 2	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	JOHNS MANVILLE®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24TW4G	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	GAF®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU24TW4GR 2	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	GAF®	Blanc	139.7 mm	7 mm	298.5 mm
CRAU26ST2F	Asphalte modifié	FIRESTONE®	Noir	139.7 mm	7 mm	457.2 mm
CRAU26ST2FR 2	Asphalte modifié	FIRESTONE®	Noir	139.7 mm	7 mm	457.2 mm
CRAU26STCR2 F	Asphalte modifié	FIRESTONE®	Noir	139.7 mm	7 mm	457.2 mm
CRAU26STCR2 FR2	Asphalte modifié	FIRESTONE®	Noir	139.7 mm	7 mm	457.2 mm
CRAU26SW12C	Asphalte modifié	CERTAINTED®		139.7 mm	7 mm	457.2 mm

Référence catalogue	Matériau	Fabricant de la membrane	Couleur	Diamètre (Ø)	Taille de trou (HS)	Largeur (W)
CRAU26SW12C R2	Asphalte modifié	CERTAINTED®	Noir	139.7 mm	7 mm	457.2 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le système d'ancrage doit être installé par un installateur de toiture certifié par le fabricant de la membrane d'étanchéité afin de préserver la garantie.

DIAGRAMMES

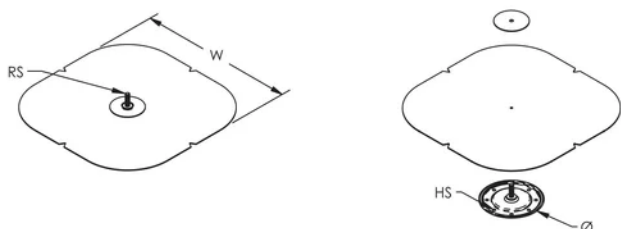

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

