

Cavalier de liaison équipotentielle de surface nVent ERICO PermaGround



Le cavalier de liaison équipotentielle de surface nVent ERICO PermaGround est un conducteur utilisé pour assurer la continuité électrique et garantir un chemin à faible impédance pour les courants de défaut entre les pièces métalliques qui doivent être connectées électriquement.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Cuivre

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/2

Référence catalogue	Type de conducteur	Matériau du conducteur	Finition du connecteur	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
SBJ-516-72	Torsadé	Cuivre	Étamé	72.67mm	0.67mm	0.15mm
SBJ-14-1012	Torsadé	Cuivre	Étamé	11.17mm	0.67mm	0.17mm
SBJ-516-1012	Torsadé	Cuivre	Étamé	11.17mm	0.67mm	0.17mm


Référence catalogue	Type de conducteur	Matériau du conducteur	Finition du connecteur	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
SBJ-14-12	Torsadé	Cuivre	Étamé	12.67mm	0.67mm	0.19mm
SBJ-516-32	Torsadé	Cuivre	Étamé	32.67mm	0.67mm	0.48mm
SBJ-14-712	Torsadé	Cuivre	Étamé	8.17mm	0.67mm	0.605mm
SBJ-38-712	Torsadé	Cuivre	Étamé	8.17mm	0.67mm	0.605mm
SBJ-516-40	Torsadé	Cuivre	Étamé	40.67mm	0.67mm	0.6mm
SBJ-516-712	Torsadé	Cuivre	Étamé	8.17mm	0.67mm	0.61mm
SBJ-38-6	Torsadé	Cuivre	Étamé	6.67mm	0.67mm	0.649mm
SBJ-516-6	Torsadé	Cuivre	Étamé	6.67mm	0.67mm	0.68mm
SBJ-14-6	Torsadé	Cuivre	Étamé	6.67mm	0.67mm	0.7mm
SBJ-38-9	Torsadé	Cuivre	Étamé	9.67mm	0.67mm	0.879mm
SBJ-516-9	Torsadé	Cuivre	Étamé	9.67mm	0.67mm	0.89mm
SBJ-38-18	Torsadé	Cuivre	Étamé	18.67mm	0.67mm	1.443mm
SBJ-14-24	Torsadé	Cuivre	Étamé	24.67mm	0.67mm	1.921mm
SBJ-14-32	Torsadé	Cuivre	Étamé	32.67mm	0.67mm	2.559mm
SBJ-14-36	Torsadé	Cuivre	Étamé	36.67mm	0.67mm	2.878mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
SBJ-516-72	0.07 kg
SBJ-14-1012	0.08 kg

Référence catalogue	Poids unitaire
SBJ-516-1012	0.08 kg
SBJ-14-12	0.09 kg
SBJ-516-32	0.22 kg
SBJ-14-712	0.27 kg
SBJ-38-712	0.27 kg
SBJ-516-40	0.27 kg
SBJ-516-712	0.28 kg
SBJ-38-6	0.29 kg
SBJ-516-6	0.31 kg
SBJ-14-6	0.32 kg
SBJ-38-9	0.4 kg
SBJ-516-9	0.4 kg
SBJ-38-18	0.65 kg
SBJ-14-24	0.87 kg
SBJ-14-32	1.16 kg
SBJ-14-36	1.31 kg

DIAGRAMMES

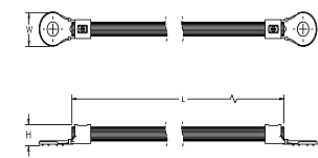

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.