


Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d'entrée de câbles connectés, CCFGS

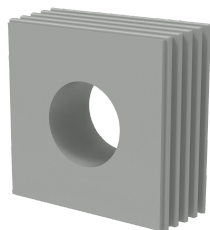

Les passe-câbles CCFGS sont utilisés avec les systèmes d'entrée de câbles CCFI, CCFO et CCFR.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)

CE

IP66

FONCTIONS

Système d'entrée de câbles modulaire IP66 sans halogène et sans silicone qui fournit polyvalence et adaptabilité,

Montage à partir de l'extérieur de l'armoire

Les cadres, les plaques et les passe-câbles peuvent être combinés de plusieurs façons, offrant plusieurs options de configuration polyvalentes

Le châssis ne doit pas être démonté si les exigences changent ou lors des travaux d'entretien

Aucun besoin de démonter et de reconnecter les connecteurs sur les câbles afin que la garantie du fabricant ne soit pas annulée

La forme conique des passe-câbles leur permet d'être facilement enfoncés et fournit une réduction statique de la tension conformément à la norme DIN EN 62444

Pour le montage, ils sont enfoncés de l'intérieur vers l'extérieur, dans les ouvertures des plaques assemblées

Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble

Le CCFGS est d'abord placé autour du câble, puis inséré dans le presse-étoupe de câbles

En fonction du profil ondulé, il n'est pas nécessaire d'enlever le connecteur de l'ensemble de câbles

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
CCFGS15	58352	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS14	58351	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS12	58348	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS13	58349	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS10	58346	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS11	58347	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS8	58344	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS9	58345	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS6	58342	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS7	58343	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS2	58337	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS4	58339	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS5	58341	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS015	58336	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGS3	58338	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGSB	58335	20.3mm	20mm	17.7mm	Plastique	Finition brute

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE