


D14 Mechanical Anchor, Plain, USA Design

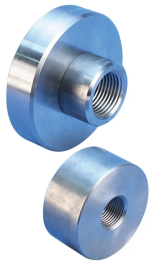

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Version de conception:	Mondial (matériaux disponibles dans le monde entier)
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)
EL12D14	12 mm	#4	10M	45 mm		18 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Longueur 1(L1)
EL16D14	16 mm	#5	15M	51 mm		24 mm
EL28D14	28 mm	#9	30M	102 mm	80 mm	42 mm
EL32D14	32 mm	#10		102 mm	80 mm	45 mm
EL20D14	20 mm	#6	20M	64 mm		35 mm
EL22D14	22 mm	#7		70 mm		37 mm
EL36D14	36 mm	#11	35M	130 mm	80 mm	52 mm
EL25D14	25 mm	#8	25M	83 mm		40 mm
EL43TD14	43 mm	#14	45M	140 mm	80 mm	67 mm
EL57TD14	57 mm	#18	55M	184 mm	80 mm	84 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire
EL12D14		0.21 kg
EL16D14		0.35 kg
EL28D14	16.5 mm	1.89 kg
EL32D14	19.8 mm	2.03 kg
EL20D14		0.8 kg
EL22D14		1.03 kg
EL36D14	26.4 mm	3.44 kg


Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire
EL25D14		1.56 kg
EL43TD14	41.7 mm	5.42 kg
EL57TD14	58.7 mm	11.93 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

DIAGRAMMES

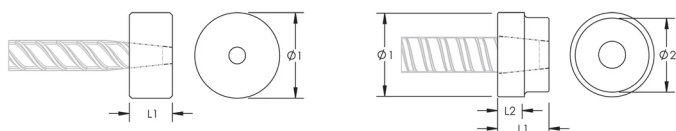

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE