

Canal Strut Telescópico nVent CADDY Rod Lock



CADDY

GUÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

SEGURIDAD


Producto listo para usar lo que elimina la necesidad de actividades peligrosas para el instalador tales como, cortar y transportar largas secciones de perfil de montaje

El dispositivo nVent CADDY Rod Lock puede utilizarse para varillas roscadas con rebabas e imperfecciones

RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

Aspecto/estilo parecido a el de los perfiles de montaje clásicos así que está compatible con todos los accesorios para perfiles de montaje

Gracias a la fijación de acero de resorte que puede cerrarse con la mano, no necesita herramientas para la instalación

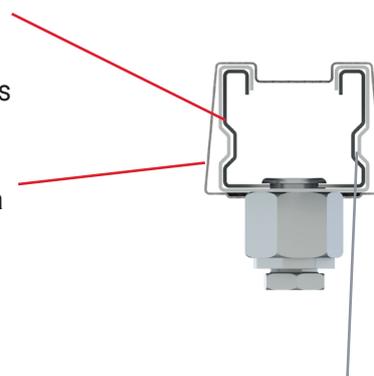

Herramientas para medir los perfiles de montaje inútiles gracias a la regla graduada integrada

ROBUSTEZ

Aspecto/estilo parecido a el de los perfiles de montaje clásicos e incluye rebordes en forma de herradura

Superficie superior aplanada para un mejor contacto con las arandelas de gran diámetro

Los pernos remachados reducen la probabilidad de caída de objetos durante la instalación y simplifican los ajustes en altura

Las dos partes telescópicas se mantienen en posición gracias a una fijación de acero de resorte que puede cerrarse con la mano

Grieta para quitar la fijación con un destornillador plano

El color de la raya indica a que tipo de característica corresponde:

SEGURIDAD

RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

ROBUSTEZ

Un solo tamaño para todas las instalaciones: forma telescópica que conviene para un espaciado entre las varillas roscadas de 318mm hasta 508mm

Los ensamblajes prefabricados pueden levantarse y cerrarse sencillamente en posición lo que permite ahorrar tiempo y dinero

El embalaje compacto simplifica el transporte y reduce la saturación

El dispositivo Rod Lock está disponible en M8 y M10 para adaptarse a las cargas que debe soportar



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

ATTENZIONE: I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati unicamente in conformità con quanto riportato nei fogli di istruzioni ed installazione dei prodotti nVent. Fogli di istruzioni sono disponibili presso il sito nVent.com/CADDY e presso il rappresentante del servizio clienti di nVent. Un'installazione incorretta, un uso improprio, un'applicazione inadeguata o altre inosservanze delle istruzioni e avvertenze fornite da nVent può causare malfunzionamenti, danni materiali, lesioni personali gravi e morte e/o invalidare la garanzia.

©2018 nVent. Tutti i marchi e i logo nVent sono di proprietà di o concessi in licenza da nVent Services GmbH e consociate. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

CADDY-WPCS-FM1324WEUSP-CanalStrutTelescópico-EUSP-180P

nVent.com/CADDY | 1