
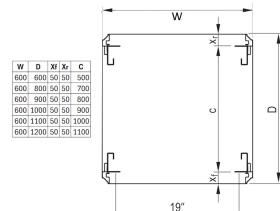


# Bâti de baie mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 600L, 600P

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

**20630-203**

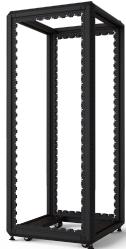

Bâti en acier soudé Varistar pour les exigences de charge statique. Pour 19, ETSI, ou l'intégration de plaque de montage.  
Pour les applications mobiles.

### FONCTIONS

Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 29U

Hauteur: 1400mm

Largeur: 600mm

Profondeur: 600mm

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Conformité: CEI 61587-1; CEI 61587-3

Charge dynamique: 1000kg

Matériau du bâti: Acier

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Cadre baie/bâti

Charge statique: 1600kg

Type: Mobile

Compatible avec: Varistar CP

Net Weight: 33.149kg

## **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.