


Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 600D

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

20630-193

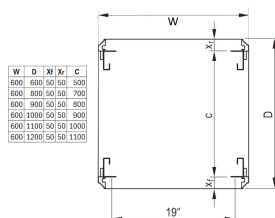

Telaio in acciaio saldato Varistar per requisiti di carico statico. Per l'integrazione di 19", ETSI o piastra di montaggio. Per applicazioni mobili.

CARATTERISTICHE

Saldato, finitura verniciata a polvere, grigio nero, RAL 7021

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 24U

Altezza: 1200mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 600mm

Quantità imballaggio: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Conforme a.: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Carico dinamico: 1000kg

Materiale telaio: Acciaio

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Telaio per armadietto/rack

Carico statico: 1600kg

Tipo: Cellulare

Funziona con: Varistar CP

Net Weight: 30.691kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE