

Kabelinvoersystemen

CONNECT AND PROTECT

Snellere en eenvoudigere
kabeldoorvoer en -montage



De nVent HOFFMAN-kabelinvoer heeft verschillende vormen en afmetingen en maakt snelle en veiligere doorvoer van kabels zonder gereedschap mogelijk.

Het nieuwe gebruiksvriendelijke assortiment nVent HOFFMAN kabelinvoersystemen maakt het sneller en eenvoudiger om kabels door te voeren en in elektrische kasten te installeren. Het assortiment is voorzien van afgedichte ingangen voor kabels en behoudt een hoge beschermingsgraad – IP54 en IP66 – tegen stof, water en trillingen.

Als aanvulling op het uitgebreide assortiment elektrische kasten van nVent HOFFMAN, dichten deze kabelinvoersystemen apparaten af en vormen ze afsluitingen om elektrische apparatuur in een behuizing te beschermen, terwijl de algehele integriteit en veerkracht van een behuizing behouden blijven.

PROFITEER VAN:

Veilige afdichtingen
en trekontlasting

Eenvoudigere
installatie
in krappe ruimtes


Tijdbesparing en
meer flexibiliteit

UITGELICHTE PRODUCTEN

Het uitgebreide portfolio omvat:

Verbonden kabeldoorvoerplaten

- Ideaal geschikt voor industriële behuizingen die een veilige afdichting en trekонтasting vereisen voor kabels met of zonder connectoren
- Maakt het mogelijk openingen en doorvoertules aan te passen zonder het frame te demonteren voor vereenvoudigde aanpassingen in het veld
- Dankzij het modulaire ontwerp kunnen doorvoeropeningen snel en eenvoudig worden gedimensioneerd en kunnen de arbeidskosten aanzienlijk worden verlaagd

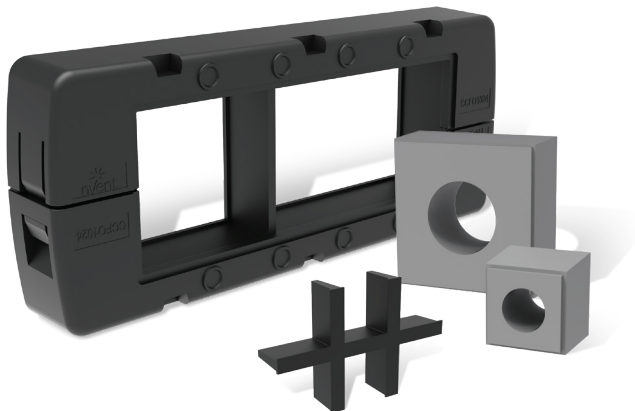

Accessoires voor kabelinvoer

Tijdbesparing en flexibiliteit

- Nieuwe accessoires en gereedschappen omvatten vergrendelframes, click-in inlays, bekrachtigde en ponsgereedschappen, en afsluitpluggen
- Ontworpen om kabelassemblage te stroomlijnen en versnellen, en handmatige arbeid te verminderen
- One-stop shop compatibiliteit met kastoplossingen vermindert handmatige arbeid



Kabelinvoerplaten

Eenvoudigere installatie in krappe ruimtes

- Bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij de installatie in een besloten ruimte moet worden uitgevoerd
- Maakt het mogelijk om ongeassembleerde kabels en pneumatische slangen snel en gemakkelijk in behuizingen op een klein oppervlak te plaatsen
- Eenvoudig te installeren – prik simpelweg door het oppervlakmembraan en duw de kabels of pneumatische slangen erdoorheen
- Gereedschapsvrije of schroefvast IP66-kabelinvoerplaten



- Gereedschapsvrije IP54-kabelinvoerplaten
- Gereedschapsvrije IP54-kabelingang ronde platen



- Kabelinvoerplaten bieden een zeer platte, ruimtebesparende professionele kabelingang met een zeer strakke afdichting. De speciale vorm van de membraanconusdoorvoer zorgt voor een optimale trekонтasting

MEER INFORMATIE

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale nVent HOFFMAN-vertegenwoordiger of ga naar [nVent.com/HOFFMAN](https://www.nvent.com/HOFFMAN).



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2023 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.
HOFFMAN-FLY-H88795-CableEntries-NL-2308

[nVent.com/HOFFMAN](https://www.nvent.com/HOFFMAN) | 2