


# Varistar verstelbare voeten

## Data Solutions

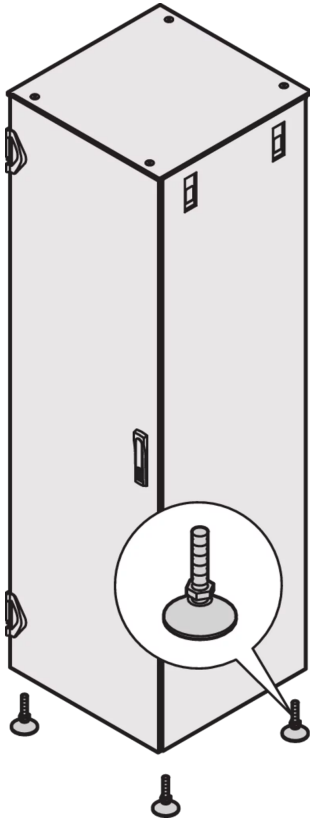

Verstelbare voetjes of voel-nivelleraars passen in de bodem van een rek. Het draagt bij aan de stabiliteit van het rek op ongelijke oppervlakken en voor het leggen van kabels.

### KENMERKEN

Statisch draagvermogen 1600 kg

Wordt op het frame gemonteerd

### SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Materiaal | Pakkethoeveelheid | Producttype | Werkt met         |
|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 24630-016       | Polyamide | 4                 | Voet        | Kast, Varistar CP |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Niet geschikt in combinatie met basis/steun.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**