


Montageprofiel, 600, verzinkt

CATALOGUSNUMMER

CLPK600

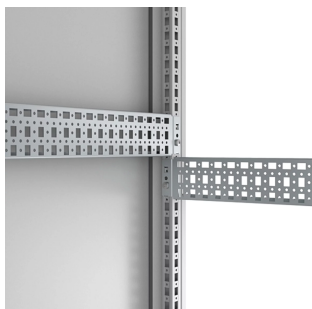

Extra accessoires en elektrische apparatuur kunnen snel en eenvoudig, en precies daar waar nodig, worden gemonteerd met behulp van deze klikmontageprofielen.

KENMERKEN

Omschrijving: Universeel profiel voor zowel diepte als breedte montage op het 25 mm DIN gatenpatroon van het frame van de behuizingen of in combinatie met VB profielen. Het 75 mm brede profiel is uitgerust met drie rijen gaten waarvan een rij 90° gedraaid is. Dit maakt het mogelijk de CLPF profielen in beide richtingen te monteren. De CLPK kan bevestigd worden met zelftappende schroeven.

Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 74mm

Breedte: 600mm

Diepte: 26mm

Nominale belasting: 1600N

Materiaal: Zacht staal

Afwerking: Verzinkt

Dikte: 1.5mm

Hoeveelheid in verpakking: 4

Gewicht: 2.5kg

Materiaal behuizing: Zacht staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE