

nVent Makrofix isolert M8/M10, rustfritt stål



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruhodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

SPESIFIKASJONER

Farge:	Svart
Avslutt:	Elektropolert
Temperatur:	-50 to 110 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
MFD015S6	586301	3533129	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	11 - 15 mm	8	M8, M10
MFD019S6	586302	3533131	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	15 - 19 mm	10	M8, M10
MFD025S6	586303	3533132	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	19 - 25 mm	15	M8, M10
MFD031S6	586304	3533133	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	25 - 31 mm	20	M8, M10
MFD037S6	586305	3533134	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	31 - 37 mm	25	M8, M10
MFD044S6	586306	3533135	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	37 - 44 mm	32	M8, M10
MFD050S6	586307	3533136	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	44 - 50 mm	40	M8, M10
MFD058S6	586308	3533137	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	50 - 58 mm		M8, M10
MFD068S6	586309	3533138	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	58 - 68 mm	50	M8, M10

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
MFD078S6	586310	3533139	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	68 - 78 mm	65	M8, M10
MFD088S6	586311	3533141	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	78 - 88 mm		M8, M10
MFD098S6	586312	3533142	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	88 - 98 mm	80	M8, M10
MFD108S6	586313	3533143	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	98 - 108 mm	90	M8, M10
MFD118S6	586314	3533144	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	108 - 118 mm	100	M8, M10
MFD128S6	586315	3533145	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	118 - 128 mm		M8, M10
MFD138S6	586316	3533146	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	128 - 138 mm		M8, M10
MFD148S6	586317	3533391	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	138 - 148 mm	125	M8, M10
MFD160S6	586318	3533392	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	150 - 160 mm		M8, M10

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
MFD170S6	586319	3533393	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	160 - 170 mm		M8, M10
MFD200S6	586320	3533394	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	190 - 200 mm		M8, M10
MFD215S6	586321	3533395	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	205 - 215 mm		M8, M10
MFD225S6	586322	3533396	EPDM-SBR Rubber, Rustfritt stål 316L (en 1,4404)	215 - 225 mm	200	M8, M10

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
MFD015S6	586301	3533129	20 mm	1 mm	6	17mm
MFD019S6	586302	3533131	20 mm	1 mm	6	17mm
MFD025S6	586303	3533132	20 mm	1 mm	6	22mm
MFD031S6	586304	3533133	20 mm	1 mm	6	22mm
MFD037S6	586305	3533134	20 mm	1 mm	6	22mm
MFD044S6	586306	3533135	20 mm	1 mm	6	27mm
MFD050S6	586307	3533136	20 mm	1.25 mm	6	27mm
MFD058S6	586308	3533137	20 mm	1.25 mm	6	27mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)
MFD068S6	586309	3533138	20 mm	1.25 mm	6	32mm
MFD078S6	586310	3533139	23 mm	1.5 mm	6	32mm
MFD088S6	586311	3533141	23 mm	1.5 mm	6	32mm
MFD098S6	586312	3533142	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD108S6	586313	3533143	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD118S6	586314	3533144	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD128S6	586315	3533145	23 mm	2 mm	6	37mm
MFD138S6	586316	3533146	23 mm	2 mm	6	37mm
MFD148S6	586317	3533391	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD160S6	586318	3533392	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD170S6	586319	3533393	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD200S6	586320	3533394	27 mm	2.25 mm	6	37mm
MFD215S6	586321	3533395	27 mm	2.25 mm	6	37mm
MFD225S6	586322	3533396	27 mm	2.25 mm	6	37mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
MFD015S6	586301	3533129	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD019S6	586302	3533131	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD025S6	586303	3533132	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
MFD031S6	586304	3533133	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD037S6	586305	3533134	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD044S6	586306	3533135	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD050S6	586307	3533136	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD058S6	586308	3533137	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD068S6	586309	3533138	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD078S6	586310	3533139	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD088S6	586311	3533141	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD098S6	586312	3533142	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD108S6	586313	3533143	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD118S6	586314	3533144	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD128S6	586315	3533145	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD138S6	586316	3533146	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD148S6	586317	3533391	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD160S6	586318	3533392	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
MFD170S6	586319	3533393	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD200S6	586320	3533394	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD215S6	586321	3533395	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD225S6	586322	3533396	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER

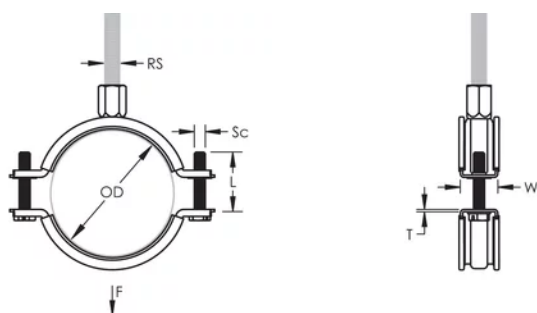

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

