


DMH Metallic Spacer

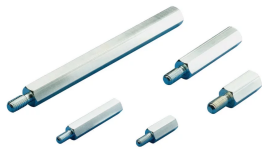

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

To make higher plates, screens or profiles

Male-female allowing stable mounting

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Gjengestørrelse (TS)	Gjengelengde (TL)	Gjengedybde (TD)	Lengde (L)	Bredde (W)
DMH-M4X10	561560	M4	8mm	10mm	10mm	7 mm
DMH-M4X15	561570	M4	8mm	10mm	15mm	7 mm
DMH-M4X20	561580	M4	8mm	10mm	20mm	7 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Gjengestørrelse (TS)	Gjengelengde (TL)	Gjengedybde (TD)	Lengde (L)	Bredde (W)
DMH-M4X25	561590	M4	8mm	10mm	25mm	7 mm
DMH-M4X30	561600	M4	8mm	10mm	30mm	7 mm
DMH-M4X35	561610	M4	8mm	10mm	35mm	7 mm
DMH-M4X40	561620	M4	8mm	10mm	40mm	7 mm
DMH-M5X15	561660	M5	10mm	10mm	15mm	8 mm
DMH-M5X20	561670	M5	10mm	10mm	20mm	8 mm
DMH-M5X25	561680	M5	10mm	10mm	25mm	8 mm
DMH-M5X30	561690	M5	10mm	10mm	30mm	8 mm
DMH-M5X35	561700	M5	10mm	10mm	35mm	8 mm
DMH-M6X15	561760	M6	10mm	10mm	15mm	10 mm
DMH-M6X20	561770	M6	10mm	10mm	20mm	10 mm
DMH-M4X50	561630	M4	8mm	10mm	50mm	7 mm
DMH-M4X60	561640	M4	8mm	10mm	60mm	7 mm
DMH-M5X40	561710	M5	10mm	10mm	40mm	8 mm
DMH-M5X50	561720	M5	10mm	10mm	50mm	8 mm
DMH-M6X30	561780	M6	10mm	10mm	30mm	10 mm
DMH-M5X60	561730	M5	10mm	10mm	60mm	8 mm
DMH-M5X70	561740	M5	10mm	10mm	70mm	8 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Gjengestørrelse (TS)	Gjengelengde (TL)	Gjengedybde (TD)	Lengde (L)	Bredde (W)
DMH-M5X80	561750	M5	10mm	10mm	80mm	8 mm
DMH-M6X40	561790	M6	10mm	10mm	40mm	10 mm
DMH-M6X50	561800	M6	10mm	10mm	50mm	10 mm
DMH-M6X60	561810	M6	10mm	10mm	60mm	10 mm
DMH-M6X70	561820	M6	10mm	10mm	70mm	10 mm
DMH-M6X80	561830	M6	10mm	10mm	80mm	10 mm
DMH-M6X100	561850	M6	10mm	10mm	100mm	10 mm
DMH-M6X90	561840	M6	10mm	10mm	90mm	10 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
DMH-M4X10	561560	0 kg
DMH-M4X15	561570	0.01 kg
DMH-M4X20	561580	0.01 kg
DMH-M4X25	561590	0.01 kg
DMH-M4X30	561600	0.01 kg
DMH-M4X35	561610	0.01 kg
DMH-M4X40	561620	0.01 kg
DMH-M5X15	561660	0.01 kg
DMH-M5X20	561670	0.01 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
DMH-M5X25	561680	0.01 kg
DMH-M5X30	561690	0.01 kg
DMH-M5X35	561700	0.01 kg
DMH-M6X15	561760	0.01 kg
DMH-M6X20	561770	0.01 kg
DMH-M4X50	561630	0.02 kg
DMH-M4X60	561640	0.02 kg
DMH-M5X40	561710	0.02 kg
DMH-M5X50	561720	0.02 kg
DMH-M6X30	561780	0.02 kg
DMH-M5X60	561730	0.03 kg
DMH-M5X70	561740	0.03 kg
DMH-M5X80	561750	0.03 kg
DMH-M6X40	561790	0.03 kg
DMH-M6X50	561800	0.03 kg
DMH-M6X60	561810	0.04 kg
DMH-M6X70	561820	0.04 kg
DMH-M6X80	561830	0.05 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
DMH-M6X100	561850	0.06 kg
DMH-M6X90	561840	0.06 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE