


# Fiks termostat, EFR

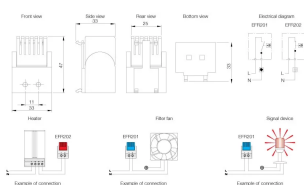

Denne termostaten med fast temperatur, EFR, med enten en normal åpen (NO) eller en normalt lukket (NC) kontakt, brukes til å kontrollere installerte enheter, som for eksempel filtervifter eller varmevifter, for å slå dem på eller av når det er nødvendig. Resultatet er reduksjon av driftskostnadene. En forhåndsinnstilt temperaturgrense hindrer uautorisert personell fra å tukle med termostaten.

## BRANSJESTANDARDER

cRUus\_UL

CE

EAC

## FUNKSJONER

Beskrivelse: Termostat (normalt lukket, rød) til styring av varme enheter. Termostat (normalt åpen, blå) til styring av filtervifter, varmevekslere eller signaleenheter. Montasje klips til 35 mm DIN-skinne, EN 50022. Fast innstilling.

Materiale: AC 250 V 10 A (ohmsk belastning), 24 V DC 30 W. Driftslevetid >100.000 Sykluser.

Bryterkapasitet: 2-polet klemme til 2.5 mm<sup>2</sup>.

Driftstemperatur: -40 °C til +80 °C.

Levetid: VDE- og UL-ansøgning under behandling. CE.

Tilkobling: 2 polet terminal for 2.5 mm<sup>2</sup>, moment 0.8 Nm max.

Tetthetsgrad: IP 20.

Godkjenninger: CE, EAC, cULus\_UL Listed.

Overflatebehandling: Lyse grå.

Pakning: 1 stk.

The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel

The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating

Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact

## SPESIFIKASJONER

| Table 1/1     |          |       |        |       |           |         |
|---------------|----------|-------|--------|-------|-----------|---------|
| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Materiale | Avslutt |
| EFR202        | 4913401  | 47mm  | 33mm   | 33mm  | Plast     | Jevn    |
| EFR201        | 4913400  | 47mm  | 33mm   | 33mm  | Plast     | Jevn    |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**