


Horisontale skillevegger for gulvskap, CDH

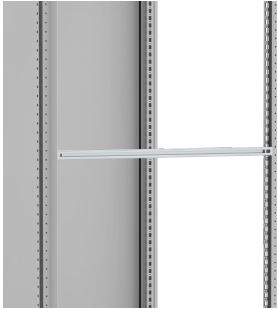

Profilen gir horisontalt skille og oppnår at delvise dører og paneler er sikret.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Brukes når skap krever horisontal adskillelse for delvise dører eller paneler. Monteres på skap-profilen i gulvskapserien. Ved å bruke plastendestykker oppnås IPgrad 54, uten endestykker IPgrad 20.

Monterings krav: Antall CDH = antall dører DP og/eller panel DPP + 1.

Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.

Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Avslutt: Belagt
Materiale: Sink

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Bredde	Innkapslingsmaterial e	Produktfamilie	Hurtiglevering
CDH800	2414931	800mm	Mild stål	Frittstående	Nei
CDH600	2414930	600mm	Mild stål	Frittstående	Nei
CDH400	2414929	400mm	Mild stål	Frittstående	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE