


Stor ABS-terminalboks, OABP

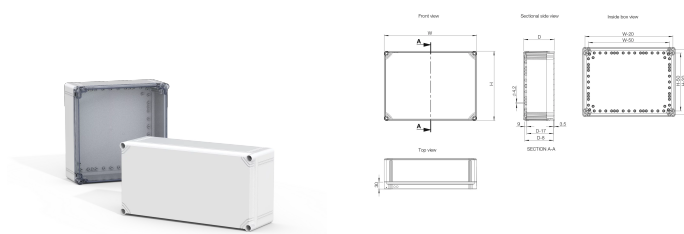

Denne serien med koblingsbokser i ABS, OABP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67 og kan utvides i dybde. Den er tilgjengelig fra lageret i mange forskjellige størrelser. Dypere komponenter kan installeres når en utvidelsesramme, OPCP-EE, brukes. OABP-serien er godt egnet for krevende miljøer, siden vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen. Det fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

BRANSJESTANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

FUNKSJONER

Beskrivelse: ABS boks, halogen-fri egnet for innendørs bruk. Lav motstand mot UV-stråling.

Materiale: Skap: ABS. Vanlig deksel: ABS. Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat.

Tetning: Pakning i polyuretan integrert i boksdekselet.

Temperaturbestandighet: -40°C til +60°C.

Brennbarhet: UL94 HB.

Tetthetsgrad: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Overflatebehandling: RAL 7035.

Levering: Boksbase, deksel, dekselskruer av polyamid og monteringsskruer.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

SPESIFIKASJONER

Materiale: ABS
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035
Avslutt: Jevn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dekselstil	Maks. Monteringsdybde
OABP202013GE	1286300	200mm	200mm	132mm	Grå	115mm
OABP202013TE	12 863 01	200mm	200mm	132mm	Fjern	115mm
OABP203013GE	1286302	200mm	300mm	132mm	Grå	115mm
OABP203013TE	12 863 03	200mm	300mm	132mm	Fjern	115mm
OABP204013GE	1286304	200mm	400mm	132mm	Grå	115mm
OABP204013TE	12 863 05	200mm	400mm	132mm	Fjern	115mm
OABP303013GE	1286306	300mm	300mm	132mm	Grå	115mm
OABP303013TE	12 863 07	300mm	300mm	132mm	Fjern	115mm
OABP304013GE	1286308	300mm	400mm	132mm	Grå	115mm
OABP304013TE	12 863 09	300mm	400mm	132mm	Fjern	115mm
OABP306013GE	1286310	300mm	600mm	132mm	Grå	115mm
OABP306013TE	12 863 11	300mm	600mm	132mm	Fjern	115mm
OABP406013GE	1286312	400mm	600mm	132mm	Grå	115mm
OABP406013TE	12 863 13	400mm	600mm	132mm	Fjern	115mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE