


Polyester Modular enkeltdørskap, UDP / UDPT

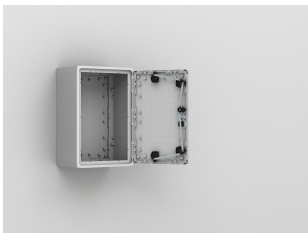

Serien med modulbaserte veggmonterte skap av polyester, UCP/UCPT, har en beskyttelsesgrad på IP 65/54. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene kan bestilles med vanlig dør eller gjennomsiktig dør. Flere skap kan kombineres for å utvide bredden eller dybden, for eksempel for å få plass til store komponenter og vedlikeholde intern kommunikasjon. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

BRANSJESTANDARDER

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

FUNKSJONER

Materiale: Glassfiber-forsterket polyester. UDPT synsområde: Polykarbonat.

Skap: Modulstøpt, med monteringshull bak. Montering rett på veggen ved hjelp av veggmonteringsbraketter, til en pøle ved hjelp av UPM, eller til gulvet ved hjelp av sokkelen UPP eller DIN-base UAF og UMPS. For skap med enkel dør, er forseglingen sikret ved en EPDM CR pakning limt på rammen.

Dør: Fluktmontert dør med eller uten vindu og 100° åpning. For større størrelser leveres en dørstøtte for enklere lukking. Forsegling av vindusdører er sikret med en polyuretanpakning.

Lås: Pre-montert håndtak egnet for alle typer halvsylinderlåser (standard dybde 40 mm). Fem låsepunkter (tre punkter i 500 mm brede skap).

Temperaturbestandighet: -25 °C til 70 °C ved sammenhengende bruk (maks. temperaturer opp mot 130 °C).

Karakteristikk: Selv-slukkende og halogen-fri. Dobbelisolert i henhold til EN61439-1. Isolasjonsspenning $U_i = 1000 \text{ V ac}$, 1500 V dc .

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 for vanlige skap med enkeltdør. IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S for skap med gjennomsiktig dør. Slagfasthet IK 10. IK 07 for skap med gjennomsiktig dør.

Godkjenninger: CE, CSA, GOST. cULus_UL oppført for skap med enkeltdør. For ytterligere godkjenninger kan du kontakte nVent HOFFMANs salgsavdeling.

Overflatebehandling: RAL 7035, innfarget råmateriale.

Levering: Skap med dør, monteringskruser for monteringsplaten, og veggmonteringsbraketter. (Lås sylinder er ikke inkludert i leveransen).


SPESIFIKASJONER

Farge:	Lys grå
Materiale:	Polyester; Polykarbonat
Fargekode:	RAL 7035
Avslutt:	Jevn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Dørtype	Dørantall
UDP100100	2519236	1000mm	1000mm	320mm	Vanlig	1
UDP10050	2519239	1000mm	500mm	320mm	Vanlig	1
UDP10075	2519240	1000mm	750mm	320mm	Vanlig	1
UDP12575	2519243	1250mm	750mm	320mm	Vanlig	1
UDP5050	2519244	500mm	500mm	320mm	Vanlig	1
UDP5075	2519245	500mm	750mm	320mm	Vanlig	1
UDP75100	2519246	750mm	1000mm	320mm	Vanlig	1
UDP7550	2519248	750mm	500mm	320mm	Vanlig	1
UDP7575	2519249	750mm	750mm	320mm	Vanlig	1
UDPT10050	2519252	1000mm	500mm	320mm	Gjennomsiktig	1
UDPT10075	2519253	1000mm	750mm	320mm	Gjennomsiktig	1
UDPT12575	2519256	1250mm	750mm	320mm	Gjennomsiktig	1
UDPT5050	2519257	500mm	500mm	320mm	Gjennomsiktig	1
UDPT5075	2519258	500mm	750mm	320mm	Gjennomsiktig	1
UDPT7550	2519261	750mm	500mm	320mm	Gjennomsiktig	1
UDPT7575	2519262	750mm	750mm	320mm	Gjennomsiktig	1

DIAGRAMMER

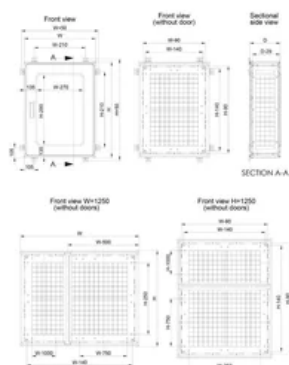

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE