


Braketter for veggmontering | Veggmonterte skap, AW

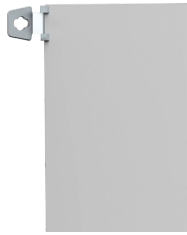

Skapet kan enkelt monteres på installasjonsstedet uten at du trenger innvendig tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Festebraketter for trygg veggmontering. Kommer med tetningsskiver for å sikre IP-verdi.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Produktserie
AW41	2414704	36mm	76mm	21mm	Lakkert stål	Veggmontert, Koblingsbokser

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE