


Rama szafki mobilnej Varistar CP, 42 U, 2000H, 800W, 800D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

20630-234

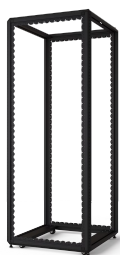

Stalowa rama spawana Varistar do wymagań obciążenia statycznego. Do integracji 19", ETSI lub płyty montażowej. Do aplikacji mobilnych.

FUNKCJE

Spawane, lakierowane proszkowo, czarne szare, RAL 7021

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stelaża: 42U

Wysokość: 2000mm

Szerokość: 800mm

Głębokość: 800mm

Ilość opakowania: 1

Kolor: Czarny szary

Kod koloru: RAL 7021

Zgodność z: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Obciążenie dynamiczne: 1000kg

Materiał ramy: Stal

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Rama szafki/stelaża

Obciążenie statyczne: 1600kg

Typ: Mobilne

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 40.05kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE