


Click-In Mounting Profile, CLPK, 74x553x26mm, Zinc Plated, Mild Steel

NUMĂR DE CATALOG

CLPK600

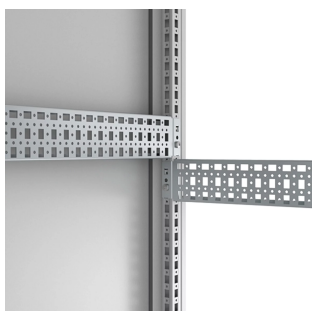

Accesoriile și echipamentele electrice suplimentare pot fi montate rapid și facil exact în poziția dorită, utilizând aceste profile de montaj cu fixare prin clic.

CARACTERISTICI

Descriere: Profilul universal pentru adâncime și lățime care se potrivește cu tiparul de orificii DIN de 25 mm a cadrului dulapului sau în combinație cu profilele CLPF și VB. Profilul, cu o lățime de 75 mm este prevăzut cu trei rânduri de orificii, unul fiind rotit la 90°. Acesta face posibilă montarea profilelor CLPF în ambele direcții. CLPK poate fi fixat prin utilizarea de șuruburi autofiletante.

Material: Oțel zincat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: 4 profile.

ATTRIBUTE PRODUS

Height: 74mm

Width: 600mm

Depth: 26mm

Load Rating: 1600N

Material: Oțel Zincat

Finish: Oțel Zincat

Thickness: 1.5mm

Package Quantity: 4

Weight: 2.5kg

Enclosure Material: Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte