


Partial SF Transversal Support Bar, SFBP, 106x762x31mm, Zinc Plated, Mild Steel

NUMĂR DE CATALOG

SFBP800

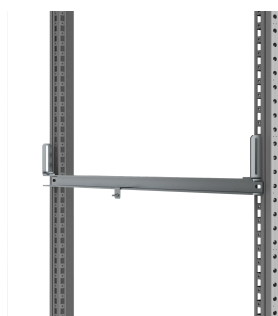

Aceste bare de suport permit montarea unor cadre pivotante cu înălțime parțială în interiorul dulapurilor industriale și în interiorul cofretelor din oțel, furnizând o metodă de fixare solidă.

CARACTERISTICI

Descriere: Permite montarea cadrelor pivotante cu înălțime parțială în cofretele de oțel, dulapurile asociabile de oțel. Cadrele pivotante pot fi montate cu deschiderea pe stânga sau pe dreapta.

Material: Oțel zincat de 3 mm.

Cantitate pachet: Un kit complet inclusiv suporturi de montare pentru un cadru pivotant.

Cerințe montaj: Pentru utilizare în cofrete de oțel în combinație cu profilele AVB. Pentru dulapuri se montează direct pe cadrul dulapului sau reglabile pe adâncime în trepte de 25 mm prin intermediul CLPK.

ATRIBUTE PRODUS

Height: 106mm

Width: 800mm

Depth: 31mm

Material: Oțel Zincat

Finish: Oțel Zincat

Thickness: 3mm

Weight: 3kg

Package Quantity: 1

Enclosure Material: Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE